


ThermoSensor Air / Tip / Touch

K-Typ Temperaturfühler mit hitzebeständigen Handgriffen

Rev.1213

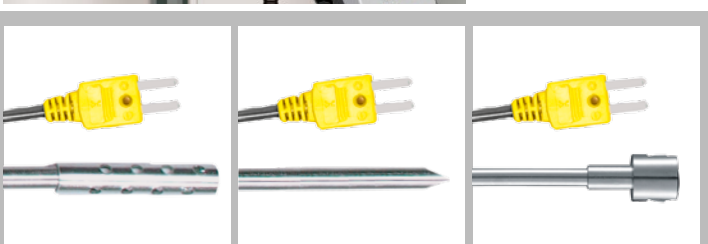

ThermoSensor Air

ThermoSensor Tip

ThermoSensor Touch

1. ThermoSensor Air

- K-Typ-Temperaturfühler für Luft- und Gastemperaturen
- Hitzebeständiger Handgriff
- Temperaturfühler geschützt durch Metallhülse (ø 6,5 mm)

2. ThermoSensor Tip

- K-Typ-Temperaturfühler zum Einstechen in weiche, hochviskose Materialien
- Hitzebeständiger Handgriff

3. ThermoSensor Touch

- K-Typ-Temperaturfühler als Oberflächenfühler für feste Untergründe
- Hitzebeständiger Handgriff

Nur für ThermoMaster und ThermoSpot-Vision.

TECHNISCHE DATEN

THERMOSENSOR AIR / TIP

MESSBEREICH -50 °C ... 800 °C

GENAUIGKEIT
± 2,5 K (-50 °C ... 333 °C)
± 0,75 % (333 °C ... 800 °C)

LÄNGE FÜHLER 165 mm

THERMOSENSOR TOUCH

MESSBEREICH -50 °C ... 400 °C

GENAUIGKEIT
± 2,5 K (-50 °C ... 333 °C)
± 0,75 % (333 °C ... 400 °C)

LÄNGE FÜHLER 165 mm



**ThermoSensor
Air / Tip / Touch**
+ Spiralkabel

Verpackungsgröße (B x H x T)
90 x 400 x 30 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
ThermoSensor Air	082.035.1	4 021563 676309	2
ThermoSensor Tip	082.035.2	4 021563 676316	2
ThermoSensor Touch	082.035.4	4 021563 688111	2