



Doppelmaulschlüssel-Sätze MOTOR, metrisch

10/10

Art.-Nr. 96400307

GTIN 4018754080472

Modell MOTOR 10/10



Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/10 6x7-30x32 10 tlg.

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3110, ISO 10102
- in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel Satz in robuster Rolltasche, 10 tlg., 6-32 mm, Maul 15° abgewinkelt, DIN 3113 Form A, Chrome Alloy Steel, verchromt, 96400307.

Extrem belastbar und langlebig - stärker als jede Schraube.

Schlanke Konstruktion - perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Hochwertige, griffige Oberflächenstruktur - für sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen.



Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil


Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.

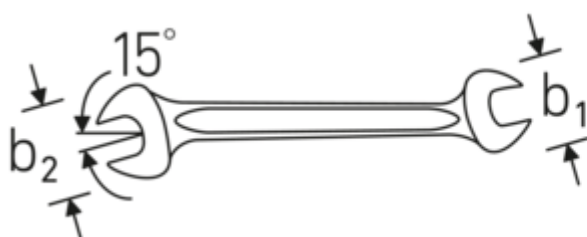

Technische Attribute.

Inhalt	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
Modell-Nr.	10/10
Bereich	6x7-30x32
DIN	DIN 3110, ISO 10102
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Anzahl Werkzeuge	10 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96400307
GTIN	4018754080472
Gewicht (g)	1540 g
Volumen (verpackt, dm3)	2.32875 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	345
Breite mm (IFS)	135
Höhe mm (IFS)	50
Gewicht (brutto, kg)	1,790

Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	345
Breite (verpackt, mm)	135
Höhe (verpackt, mm)	50

Stückliste.



40030607
Doppelmaulschlüssel



40030809
Doppelmaulschlüssel



40031011
Doppelmaulschlüssel



40031213
Doppelmaulschlüssel



40031415
Doppelmaulschlüssel



40031617
Doppelmaulschlüssel



40031819
Doppelmaulschlüssel



40032022
Doppelmaulschlüssel



40032427
Doppelmaulschlüssel



40033032
Doppelmaulschlüssel

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
96400304	MOTOR 10/5	Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/5 8x9-17x19 5 tlg.	4018754266548
96400300	MOTOR 10/6	Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/6 10x11-20x22 6 tlg.	4018754291168
96400305	MOTOR 10/8	Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/8 6x7-20x22 8 tlg.	4018754080458
96400307	MOTOR 10/10	Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/10 6x7-30x32 10 tlg.	4018754080472
96400306	MOTOR 10/12	Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/12 6x7-30x32 12 tlg.	4018754080465

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal