



INHEX-Schraubendrehereinsätze 1/2", metrisch

54

Art.-Nr. 03050006
GTIN 4018754006250
Modell 54 6 INHEX




Bezeichnung. INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 " 6mm L.60mm

Eigenschaften.

- für Innensechskantschrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 7422

Technische Zeichnung.

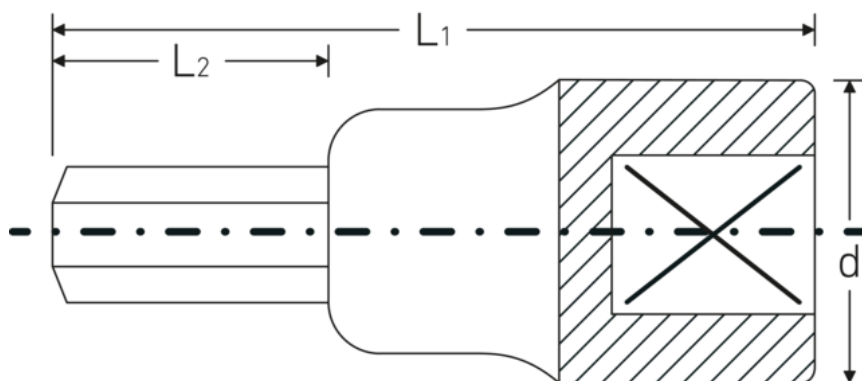

Technische Attribute.

Abtriebssechskant außen (mm)	6 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
L1	60 mm
L2	22 mm
Abtriebsprofil	Sechskant

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03050006
GTIN	4018754006250
Gewicht (g)	71 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.17794 dm3
Packnorm	5

d	22,7 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
DIN	DIN 7422	Zolltarifnr.	82042000
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt	Ursprungsland AWR	GERMANY
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	60
		Breite mm (IFS)	23
		Höhe mm (IFS)	23
		Gewicht (brutto, kg)	0,345
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,003
		Länge (verpackt, mm)	70
		Breite (verpackt, mm)	62
		Höhe (verpackt, mm)	41

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal