

Kabelverschraubung aus Polyamid

geprüft nach europäischer Prüfnorm EN 50262

Material: **Polyamid**

Farbe: grau RAL 7035, schwarz RAL 9005


Schutzart: IP 68 bis 5 bar gemäß EN 60529

Temperaturbeständigkeit: Dauereinsatz -40°C
 bis max. $+100^{\circ}\text{C}$ kurzzeitig bis $+120^{\circ}\text{C}$

Flammwidrigkeit: $+750^{\circ}\text{C}$, Glühdrahtprüfung
 gemäß DIN EN 60695-2-11

Dichteinsatz: EPDM

zero halogen UL

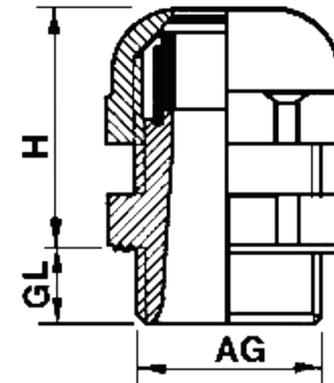

Kabelverschraubung

Farbe

Nenngröße

AG [mm]

H [mm]

GL [mm]

Schlüsselgröße [mm]

[mm]

Mit UL-Zulassung:

grau

M 12 x 1,5

M 12 x 1,5

29 - 34

9,00

16,00

3,00 - 7,00