

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MM77104

Aufbauleuchte

MEGAMAN RENZO LED Aufbauleuchte 14,5W/840

EAN-Code: 4020856771042




Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? Ja (integriert)
 Leuchtmittel austauschbar? Nein
 Energieeffizienzklassen
 kompatibler Leuchtmittel A - A++
 Betriebstemperaturbereich -30 bis +40° C
 Bemessungslebensdauer 25.000 h
 Anschlussart L/N/PE
 Material Kunststoff

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel A – A++

Energieverbrauchskennzeichnung
 gemäß VO 874/2012

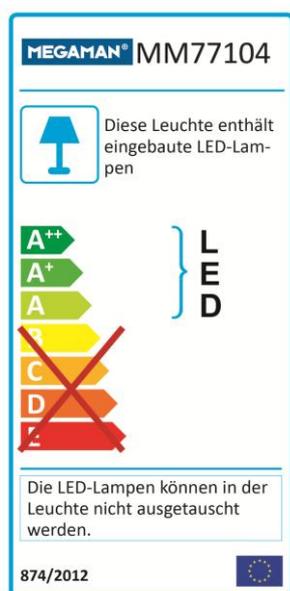

Produktabmessungen

Durchmesser 340 mm
 Höhe 105 mm
 Gewicht 560 g

Elektrische Kenndaten


Spannung 220-240 V
 Netzfrequenz 50-60 Hz
 Leistungsaufnahme 14,5 W
 Bemessungsleistungsaufnahme 14,5 W
 Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,9$
 Dimmbar? Nein
 Indikation Lampentyp integrierte SMD-LED
 Lichtausbeute 76 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 840
 Lichtfarbe Neutralweiß
 Farbtemperatur 4000 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Nennlichtstrom 1100 lm
 Bemessungsnutzlichtstrom 1100 lm
 Bemessungsspitzenlichtstärke 320 cd
 Nomineller Halbwertswinkel 110°
 Bemessungshalbwertswinkel 110°
 Farbkonsistenz SDCM < 6

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012


Lichtstärkeverteilung

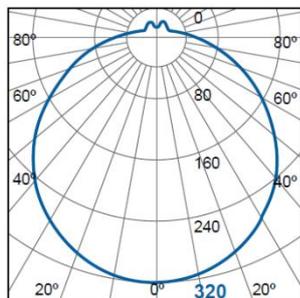


m	Lux	Ø cm
0.5	1280	143
1	320	286
1.5	142	428
2	80	571

Beam angle = 110°

Abmessungsskizze

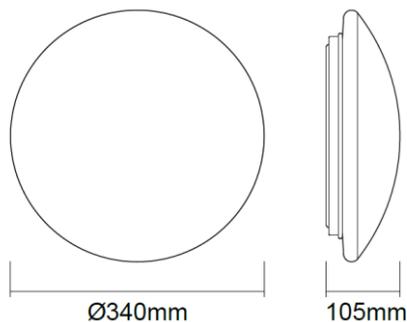

Farbspektrum

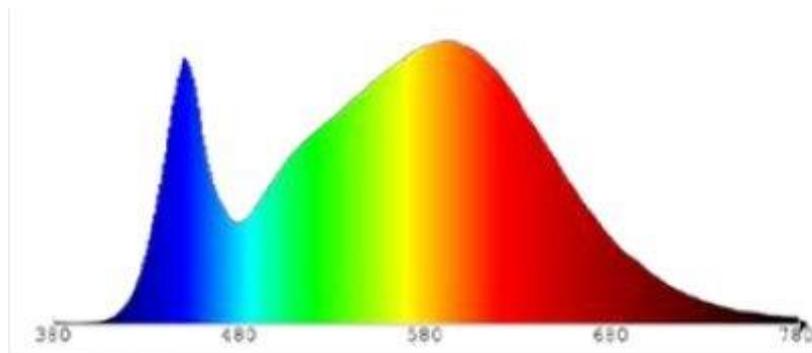

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP44 für den Innen- und Außenbereich geeignet

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.