

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT70813

Aussenleuchte
MEGATRON CAPPI LED/ESL Gartenleuchte

EAN-Code: 4020856708130



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? Nein
 Leuchtmittel austauschbar? Ja
 Energieeffizienzklassen
 kompatibler Leuchtmittel A ,A+,A++
 Betriebstemperaturbereich -10 bis +40° C
 Drehbar 350°
 Schwenkbar 120°
 Anschlussart L/N/PE
 Material Kunststoff

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel A ,A+,A++

Energieverbrauchskennzeichnung
gemäß VO 874/2012



Produktabmessungen

Durchmesser 70 mm
 Höhe (ohne Leuchtmittel) 458 mm
 Gewicht 575 g

Elektrische Kenndaten

Spannung 220-240 V
 Betriebsfrequenz 50-60 Hz
 Leistungsaufnahme Max. 23 W
 Bemessungsleistungsaufnahme Max. 23 W
 Elektrischer Leistungsfaktor Lampenabhängig
 Dimmbar? Nein
 Indikation Lampentyp LED / ESL PAR38
 Lichtausbeute Max. 61 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften


Beispiel MM17672

Farbkennung 828
 Lichtfarbe Warmweiß
 Farbtemperatur 2800 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Nennlichtstrom 950 lm
 Bemessungsnutzlichtstrom 760 lm
 Bemessungsspitzenlichtstärke 1600 cd
 Nomineller Halbwertswinkel 35°
 Bemessungshalbwertswinkel 35°
 Lichtstromerhalt¹ 70 %
 Farbkonsistenz SDCM < 6
 Äquivalenz-Leistung 87 W


¹ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Lichtstärkeverteilung

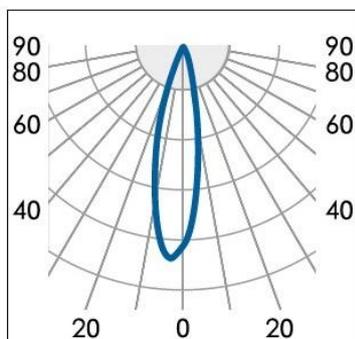

Abmessungsskizze

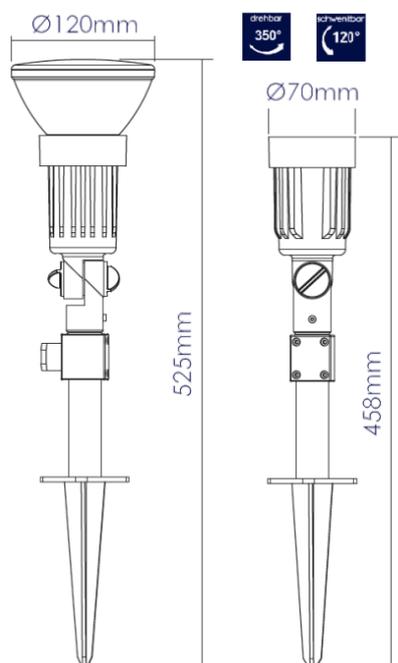

Empfohlene Leuchtmittel

LED: MM17472, **MM17672**, MM17674.

ESL: MM16202, MM16204, MM16212, MM16214.

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive 3m Anschlusskabel und Schuko-Stecker

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP54 staub- und spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 04. Dezember 2014, 12:00

www.megatron-licht.eu

© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2