

### Kennzeichnungsbinder und -plättchen

#### AT (Arrowtag)


Die Kennzeichnungsschilder und -pfeile eignen sich zur Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Längen kann eine Befestigung am Bündelgut erfolgen.

#### Hauptmerkmale


- Kennzeichnungsschilder und -pfeile zur Befestigung mit Kabelbindern
- Beschriftung mittels Markierstift T82 oder Bestückung mit Ovalgrip
- AT1 für 7 Ovalgrip-Kennzeichnungsstüllen der Größe 50
- AT2 für 8 Ovalgrip-Kennzeichnungsstüllen der Größe 85
- AT3 für 14 Ovalgrip-Kennzeichnungsstüllen der Größe 85
- Individuell bedruckte Schilder und Pfeile auf Anfrage erhältlich



Flexible Kennzeichnung für unterschiedlichste Durchmesser mit AT-Kennzeichnungsplättchen.

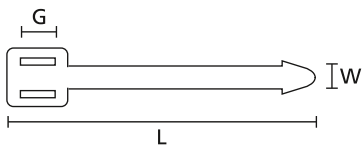

Kennzeichnungspfeil AT1

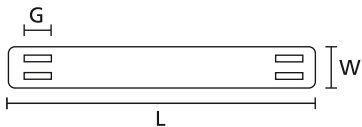

Kennzeichnungsschild AT2



Kennzeichnungsschild AT3

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2



TYP	Länge (L)	Breite (W)	Binderbreite max. (G)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
AT1	62,5	4,7	7,4	100 Stk.	Natur (NA)	151-41119
	62,5	4,7	7,4	100 Stk.	Schwarz (BK)	151-41110
AT2	63,0	9,0	6,4	100 Stk.	Natur (NA)	151-41219
	63,0	9,0	6,4	100 Stk.	Schwarz (BK)	151-41210
AT3	100,0	9,0	6,4	100 Stk.	Natur (NA)	151-41319
	100,0	9,0	6,4	100 Stk.	Schwarz (BK)	151-41310

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

TYP	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
T82R-RD	Markierstift	Rot (RD)	2 Stk.	500-50822
T82S-BK	Markierstift	Schwarz (BK)	2 Stk.	500-50820

Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.