

Artikelnummer:
94133

EAN-Nummer:
4000870941331

Name
WireSystem Set MacII max 5x10W GU5,3 Chrom matt 230/12V 60VA Metall/Kunststof

Hersteller
Paulmann

Kaufmännische Daten

Garantie 5 Jahre

Technische Daten

Anzahl Brennstellen 5

Dimmbar Die Leuchte ist dimmbar, die Dimmbarkeit ist abhängig von der Art der verwendeten Leuchtmittel.

Farbe Chrom matt

Gewicht brutto 2.427 g

Gewicht netto 1.759 g

Max. Leistung max. 5x10 W

Material Metall & Kunststoff


Montageort Empfehlung Wand- und Deckenmontage

Schutzklasse Schutzklasse I

Spannung 230/12 V

Technik Leuchte ohne Leuchtmittel

Trafoleistung 60 VA

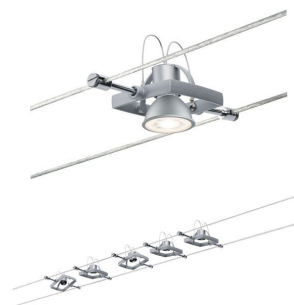

Leuchtmitteldaten

Socket/Fassung GU5,3

Zündzeit < 0 s

Abmessungen

Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) x x mm

Länge 10 m

Querschnitt 2,5 qmm

Seilabstand 160 mm

Spannweite 5 m

Texte

Katalogname Set Mac II

Kaufmännische Daten II

Zolltarifnummer 94051098900

Ursprungsland CN

Verpackungseinheit SAP 1

Verpackungsmaße BxHxL 14,7 x 35,7 x 12,3 cm

