

take care
purify your air

Von Ärzten empfohlen*
Die Nr. 1 für Allergologen*

Filtert bis zu
99.97%
der mikroskopischen Allergene!

Reduziert außerdem
Gerüche in der Raumluft, FOVs
und bestimmte Keime^{1,4}



Premium Luftreiniger HPA710WE4


NEU

Kraftvoller Luftreiniger in modernem, schlichtem Design - hilft Allergene in der Raumluft zu reduzieren und wieder besser durchzuatmen. Reduziert Gerüche. Mit integriertem, intelligentem Sensor zur Messung der Luftqualität.

- Filtert bis zu 99,97% aller mikroskopisch kleinen Partikel und Allergene, z.B. Schimmel, Sporen, Pollen, Staub, Rauch und Tierhaare. (Echter HEPA Filter)
- Hilft unangenehme Haushaltsgerüche und FOVs/ Gase zu beseitigen. (Vorfilter)
- Elektronische Filterkontrollanzeige zum Filterwechsel, Filter einfach austauschbar
- Sensor mit 3-farbiger LED-Anzeige zur einfachen Überwachung der Qualität der Raumluft
- Auto-Funktion: Automatische Leistungsregulierung je nach aktueller Luftqualität
- 4 Schaltstufen: 1 – Flüsterleise ~ niedrige Schaltstufe
2 – Keime ~ mittlere Schaltstufe
3 – normale Luftreinigung ~ hohe Schaltstufe
4 – Allergene ~ sehr hohe Schaltstufe
- Ionisator verstärkt den Luftreinigungsprozess
- Schnellreinigungsstufe für besonders schnelle Reinigung der Raumluft
- Schlaffunktion – besonders geräuscharm und Beleuchtung aus
- Energieeffizienter DC-Motor für sparsame und leise Funktionsweise
- Elektronische Zeitschaltuhr (2-4-8 Stunden). Kindersicherung. Touchscreen
- Reinigungsleistung (CADR): 187m³/h



4 Filter

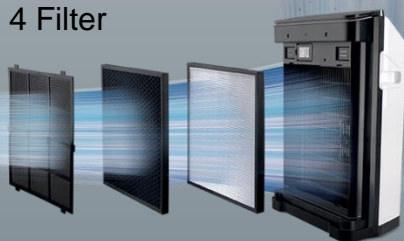

* 80 von 84 befragten Allergologen, empfehlen ihren Patienten einen Luftreiniger von Honeywell, wenn sie ihnen einen Luftreiniger empfehlen. Cascade Survey, Nov 2014, USA.



Filterkontroll-
anzeige



Echter
HEPA



Austauschbarer
Filter

3 Jahre
Garantie

purifiers



Zubehör / Ersatz-Filter



HRF-Q710E
 EAN: 4022167107107
 Echter Hepa-Ersatzfilter
 Enthält 1 HEPA-Filter
 Austausch nach 12 Monaten



HRF-L710E
 EAN: 4022167710000
 Granularer Aktivkohle-Ersatzfilter
 Enthält 1 Luftreinigungsfilter
 Austausch nach 12 Monaten

Technische Information

HPA710WE4

| | | Artikel | Einzelkarton | Umkarton (Versandseinheit) | Palette |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------|
| EAN | | | 4022167407108 | 14022167407105 | |
| Leistungsaufnahme | Watt | 35 | | | |
| Spannung/Frequenz | V/~Hz | 220-240/~50 | | | |
| Entfernt Allergene | | ja | | | |
| Entfernt schlechte Gerüche | | ja | | | |
| Entfernt Bakterien, FOVs | | ja | | | |
| Filterleistung | | 99,97% (Goldstandard) | | | |
| Filtiert Partikel bis zu | µm | 0,3 | | | |
| CADR (Reinigungsleistung) | m³/h | 187 | | | |
| Echter Hepa-Filter | HRF-Q710E | 1x | | | |
| Vorfilter | | ja | | | |
| Ionizator | | ja | | | |
| Aktivkohlefilter | HRF-L710E | ja | | | |
| Dimmer / Nachtfunktion | | ja | | | |
| Filterwechselanzeige | | ja | | | |
| Anzahl Schaltstufen | | aus, 1, 2, 3, 4 | | | |
| Farbe | | Weiß/schwarz | | | |
| Kabellänge inkl. Stecker | m | 1,80 | | | |
| Zeitschaltuhr zur Programmierung | | ja | | | |
| Menge pro Einheit | | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Maße (B x T x H) | cm | 34,1 x 20,0 x 50,8 | 41,5 x 27,5 x 59,0 | 28,0 x 43,0 x 60,8 | |
| Gewicht | kg | 6,15 | 7,5 | 8,3 | |



Änderungen der technischen Spezifikationen vorbehalten.

Honeywell is a trademark of Honeywell International Inc., used under license by Helen of Troy Limited.