

HICON ▶ Audio ▶ **KLINKEN-STECKVERBINDER**HICON
CONNECTORS

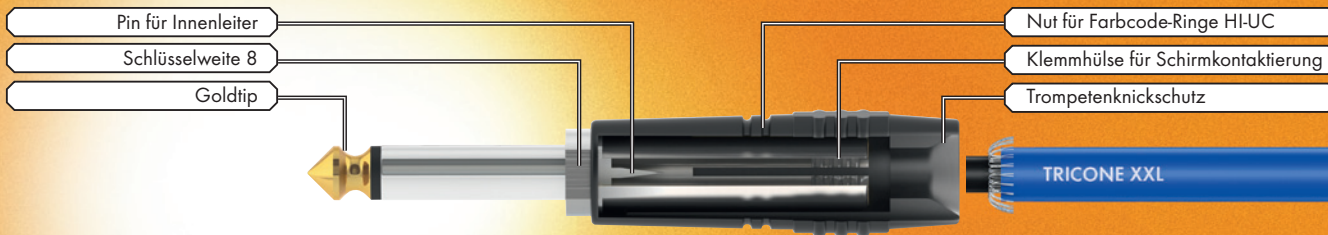
x00290



NEW!

**Superflacher 6,3 mm Klinkenstecker, Massivpin mit Goldtip, Lötversion**Metallgehäuse, schwarz. 90° abgewinkelt, feuchtigkeitsabweisende Isolation
Kabel-Ø 4,0 - 6,4 mm. Mit Klemm-Zugentlastung. Im gesteckten Zustand nur 11,5 mm Aufbauhöhe!**BESCHREIBUNG****BESTELL-NR.**1 2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke**HI-J63MA05****Ideal für platzsparende****Bodeneffekt-Konstruktionen**2 3-pol male, **stereo**. 6,3 mm Klinke**HI-J63SA05**

STECKVERBINDER

HICON ▶ Audio ▶ **KLINKEN-STECKVERBINDER TRICONE®**HICON
CONNECTORSLötfreie
Selbst-Montage!Das **TRICONE® XXL** Kabel ist erhältlich in:

- schwarz: **Bestell-Nr. 300-0271**
- blau: **Bestell-Nr. 300-0272**
- rot: **Bestell-Nr. 300-0273**

screw
playAnsatz für Zange oder
8-mm-Schraubenschlüssel

x00293

Super-praktisch ist der **TRICONE® XXL Klinkenverbinder HI-J63TC-SM** für die einfache und schnelle Selbstmontage in Verbindung mit unserem **TRICONE® XXL-Instrumentenkabel** - ohne zu Löten!**Ideal für die Studio-Patchverkabelung sowie alle Notfälle und Montagen vor Ort.****6,3 mm Klinkenstecker, Massivpin mit Goldtip. Lötfreie Selbstmontage**Glasfaserverstärktes Polyamidgehäuse, schwarz, mit zwei Nuten für Silikon-Farbringe **HI-UC-FARBE**.
Passendes Kabel: **TRICONE® XXL****BESCHREIBUNG****BESTELL-NR.**2-pol male, **mono**. 6,3 mm Klinke
Lötfreie Selbstmontage, SW8.**HI-J63TC-SM**

x00235



Montagebeispiel

Silikonfarbringe, dehnbar.Für alle HICON Steckverbinder mit geriffeltem Gehäuse. **10er-Set**, auch Mehrfarbcodierung (Widerstandscodierung) möglich.

FARBE	BESTELL-NR. 10er-Set
■ Rot	HI-UC-RT
■ Gelb	HI-UC-GE
■ Grün	HI-UC-GN
■ Blau	HI-UC-BL
□ Weiß	HI-UC-WS