

SOMMER CABLE

BNC-Crimpstecker 75 Ohm HDTV 0.6/2.8

Geschlecht Männlich

Elektrische Daten:

Durchgangswiderstand 3m Ω (inner)
Durchschlagsfestigkeit 1500Vrms
Isolationswiderstand 5000G Ω (initial)
Nennstrom pro Kontakt 20A
Nennspannung 500V

Mechanische Daten:




Lebensdauer 500 Steckzyklen

Material:

Spannhülse Messing
Kontaktbeschichtung Gold
Kontakte Messing
Gehäuse Messing
Gehäusebeschichtung Nickel
Zugentlastung Messing

Umwelt:

Normenkompatibilität IEC61169-8
Temperaturbereich -65-165C°

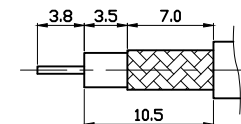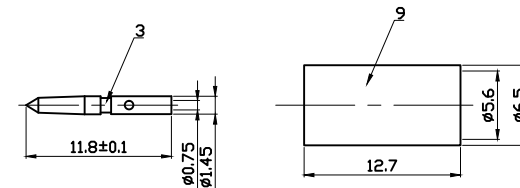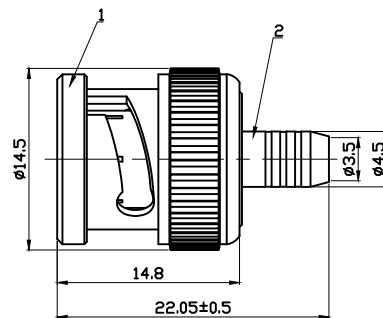

Artikelnummer: BNC0.6/2.8HD
BNC-Crimpstecker 75 Ohm HDTV 0.6/2.8

passender Knickschutz: KS58

EAN-Code: 4049371007177

Art. No. BNC0.6/2.8HD

Checked: OC

Size: A4

Date: 10.03.2017

Page 1



Material:

SOMMER CABLE GmbH
Humboldtstraße 32-36
75334 Straubenhardt / Germany

Telefon: +49 (0)7082-49133-0
Support Tel: +49 (0)7082-49133-10
Fax: +49 (0)7082-49133-11
E-Mail: info@sommercable.com