

# SOMMER CABLE

## BNC-Crimpstecker 1.6/7.3mm HDTV 75 Ohm

Geschlecht Männlich

### Elektrische Daten:

Durchgangswiderstand 3mΩ (inner)  
 Durchschlagsfestigkeit 1500Vrms  
 Isolationswiderstand 5000GΩ (initial)  
 Nennstrom pro Kontakt 20A  
 Nennspannung 500V

### Mechanische Daten:




Lebensdauer 500 Steckzyklen

### Material:

Spannhülse Messing  
 Kontaktbeschichtung Gold  
 Kontakte Messing  
 Gehäuse Messing  
 Gehäusebeschichtung Nickel  
 Zugentlastung Messing

### Umwelt:

Normenkompatibilität IEC61169-8  
 Temperaturbereich -65-165°C

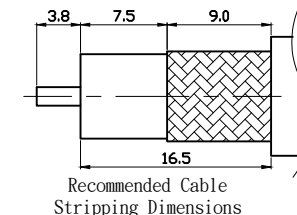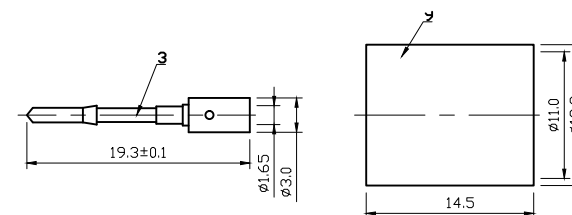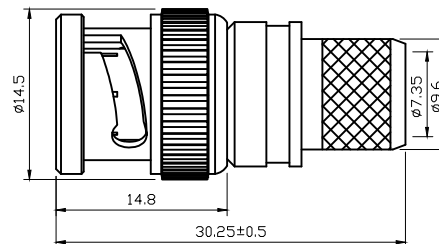

## Artikelnummer: BNC1.6/7.3HD BNC-Crimpstecker 1.6/7.3mm HDTV 75 Ohm

passender Knickschutz: KS1673-FARBE

EAN-Code: 4049371007276

Art. No. BNC1.6/7.3HD

Checked: OC

Size: A4

Date: 10.03.2017

Page 1



Material:

SOMMER CABLE GmbH  
 Humboldtstraße 32-36  
 75334 Straubenhardt / Germany

Telefon: +49 (0)7082-49133-0  
 Support Tel: +49 (0)7082-49133-10  
 Fax: +49 (0)7082-49133-11  
 E-Mail: info@sommercable.com