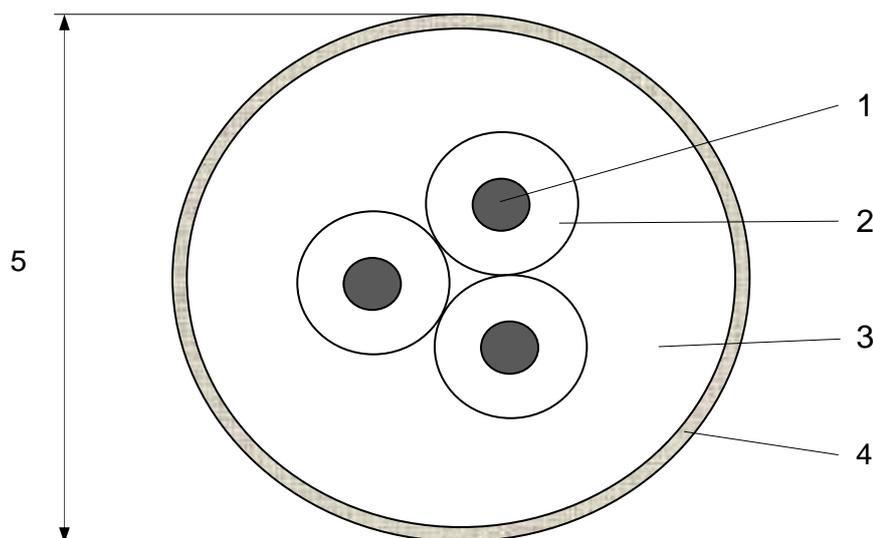


elumeg

elumeg GmbH
 Altenstein 25
 94481 Grafenau

Tel.: 08552 / 96 15 - 0

Fax: 08552 / 96 15 99

DATENBLATT / DATA SHEET**Artikel-Nr.****162 42 1****mm²****3 x 0,75****Typ / type****3 - Liyy - U****Schematische Darstellung / drawing :****Aufbau:**

Leiter (1):	Kupfer blank, 42 x 0,15 mm
Isolierung (2):	PVC
Aderfarben (2):	braun, blau, gelb-grün
Aderdurchmesser (2):	2,20 mm nominal
Mantel (3):	PVC
Textilgeflecht (4)	
Außendurchmesser (5):	6,4 mm nominal

construction:

conductor (1):	copper bare, 42 x 0,15 mm
insulation (2):	PVC
core colors (2):	brown, blue, yellow-green
core diameter (2):	2,20 mm nominal
cable sheath (3):	PVC
textile braiding (4)	
outer diameter (5):	6,4 mm nominal

Elektrische Eigenschaften:

Betriebsspannung:	300 V (AC)
Prüfspannung:	1,50 kV (AC)

electrical properties:

operating voltage :	300 V (AC)
testing voltage:	1,50 kV (AC)

Thermische Eigenschaften:

Betriebstemperatur:	- 10 ... + 50°C
---------------------	-----------------

thermal properties:

operating temperature:	- 10 ... + 50°C
------------------------	-----------------