




# Vornado® Raumzirkulatoren

701560



20  
cm

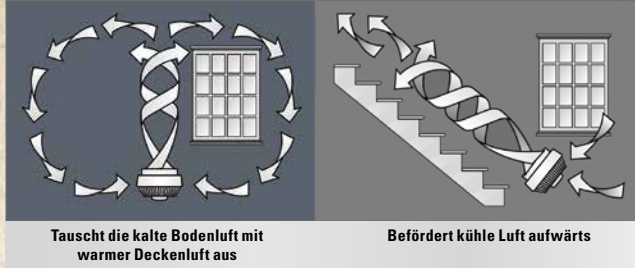

Tauscht die kalte Bodenluft mit warmer Deckenluft aus

Befördert kühle Luft aufwärts



## Vornado® 5303DC

**Kompaktes Einstiegsmodell mit modernem Gleichstrom-Motor  
IDEAL FÜR KLEINE BIS MITTLERE RÄUME**

-  LUFTZIRKULATION IM GESAMTEN RAUM
-  BEWEGT DIE LUFT BIS ZU 24 M WEIT
-  99 GESCHWINDIGKEITSSSTUFEN
-  TOUCH-BEDIENUNG
-  FERNBEDIENUNG
-  1 – 12 STUNDEN TIMERFUNKTION
-  FLÜSTERLEISE
-  NOCH KRAFTVOLLERER LUFTSTROM

Geben Sie sich nicht mehr mit 3 Geschwindigkeitsstufen zufrieden: Jetzt regeln Sie Ihren Zirkulator flexibler denn je, nahezu stufenlos von 0 – 99. Vom geräuschlosen Lüftchen bis hin zum leistungsstarken Luftstrom mit 24 m Reichweite ist jetzt jedes Feintuning möglich.


Steuern Sie den Zirkulator mit der beiliegenden Fernbedienung oder den Touch-Buttons am Gerät selbst. Auch eine Timerfunktion wurde eingebaut: Wählen Sie aus, ob sich der Lüfter nach 1 – 12 Stunden selbstständig ausschaltet. Doch trotz all dieser Verbesserungen, benötigen die neuen Vornado DC Raumzirkulatoren bis zu 80% weniger Energie. Dabei sind sie noch langlebiger als die ohnehin schon extrem robusten, klassischen Vornados mit AC Motor.

- **Frühjahr/Herbst:** Verteilt frische Luft vom geöffneten Fenster gleichmäßig im Raum.
- **Sommer:** Sorgt überall für eine frische Brise und verteilt die Kaltluft von Klimaanlage gleichmäßig im gesamten Zimmer.
- **Winter:** Verteilt die Wärme von Heizung und Kamin sowie die unter der Zimmerdecke gestaute Warmluft gleichmäßig im gesamten Raum.




Die brandneuen DC Modelle von Vornado sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung, kombiniert mit modernster Technik. Durch die Verwendung von neu entwickelten Gleichstrom Motoren, sind Vornado DC Zirkulatoren leiser, effizienter und flexibler als jemals zuvor.



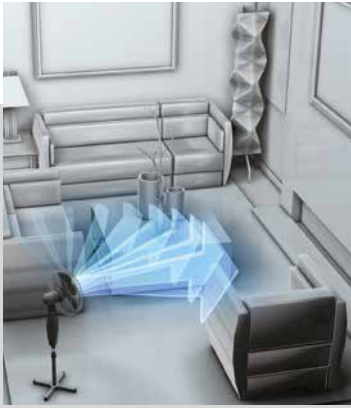

Herkömmlicher Ventilator

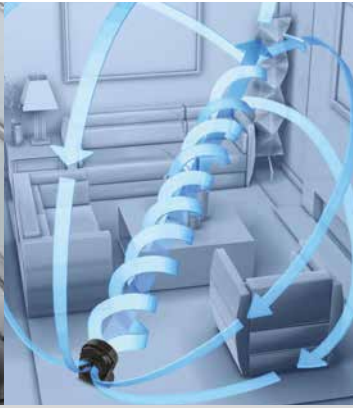

Vornado® Raumzirkulator



Änderungen und Irrtümer vorbehalten | © Alle Rechte vorbehalten  
Vertrieb durch Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20 | D-38122 Braunschweig


E-Mail: info@lived-non-food.de | Fax: +49 (0) 531 224 356-11 |  
**Telefon: +49 (0) 531 224 356-10 Montag – Freitag, 8:00 – 18:00 Uhr**  
(zum Ortstarif innerhalb Deutschland)

- **10 Jahre Garantie\***
- **Mehrsprachige Anleitung**
- **Service-Hotline**

Produkt	Artikel Nr.	EAN	Abm. Verpackung	Abm. Artikel   cm	Gewicht inkl. Verpackung	Verpackungseinheit	Abm. Verpackungseinheit
Vornado® 5303-DC	701560	4250679505207	32,8 x 29 x 20,8 cm	30 x 27,2 x 17 cm	2,6 kg	4 Stück	60 x 43 x 34,5 cm

## FRISCHER WIND AUS DEN USA – jetzt auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz!

Schickes Design, effiziente Technologie – in den USA ist Vornado® bereits zur Kultmarke avanciert und bietet seit 1945 Lifestyle und innovative Technik in perfekter Symbiose. Der entscheidende Vorteil der Vornado-Geräte liegt in der bereits zu großen Teilen patentierten Rotations- und Ansaugtechnologie. Im Vergleich zu Ventilatoren anderer Anbieter sind Vornado-Zirkulatoren in der Lage, ein einheitliches Raumklima zu erzeugen.

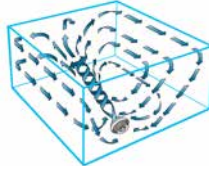

Der Luftaustritt durch das spiralförmige Schutzgitter lässt schließlich einen dicht verwirbelten und rotierenden Luftstrahl entstehen, der eine Reichweite von bis zu 30 m (je nach Modell) erzielt.

Die Ausrichtung des Luftstroms an Wand oder Decke erzeugt eine Reflexion, die einen Luftkreislauf zurück zum Zirkulator generiert. So wird die gesamte Raumluft in Bewegung gesetzt. Das Ergebnis ist ein sensationell angenehmes, gleichmäßig temperiertes Raumklima.

### LEISTUNGSDATEN IM VERGLEICH



		VORNADO 533	VORNADO 5303 DC
DREHZAHL   MIN.	niedrig	1143	545
	mittel	1600	1372
	hoch	2180	1837
LUFTVOLUMEN	niedrige Drehzahl	243 m³/Std	116 m³/Std
	mittlere Drehzahl	342 m³/Std	255 m³/Std
	hohe Drehzahl	480 m³/Std	408 m³/Std
ENERGIEVERBRAUCH	niedrige Drehzahl	20 Watt	4 Watt
	mittlere Drehzahl	30 Watt	14 Watt
	hohe Drehzahl	47 Watt	30 Watt

### TECHNISCHE DATEN

Ø Lüftergitter	20 cm
Max. Reichweite Luftstrom	24 m
Eingangsspannung	100 – 240 V 50/60 Hz
Kabellänge	1,80 m

#### \* 10 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Bei Material- oder Verarbeitungsmängeln, die zu einem Defekt führen, hat der Kunde Anspruch auf Nachbesserung innerhalb der ersten 10 Jahre nach Kaufdatum. Die Ware wird kostenlos direkt vom Hersteller repariert oder ausgetauscht. Davon ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgerechte Nutzung oder Nutzung des Produkts nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung, z. B. wenn das Produkt Nässe oder extremen Temperatur- oder Umwelbedingungen, Korrosion oder Oxidation ausgesetzt wurde, oder Flüssigkeiten darüber verschüttet wurden oder chemische Substanzen eingewirkt haben, oder durch sonstige Ereignisse, die nicht im zumutbaren Einflussbereich des Herstellers liegen. Voraussetzung für eine Bearbeitung im Service ist die Vorlage eines Kassenbons oder einer Rechnung.