

# PRODUKTDATENBLATT

Artikel-Nr. 63.012.1 - Condor Mid S3 ESD SRC



Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz  
Plus: ESD, Reflexstreifen, DGUV 112-191  
Schaft: geöltes Nubukleder  
Futter: BreathActive Funktionsfutter  
Fußbett: evercushion® pro ESD  
Sohle: PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL  
Größen / Weite: 39 - 47 / 11




DGUV  
112-191

FAP  
FLEXIBLE ANTI PENETRATION



## PU Sohle

Abriebfest, robust und dennoch flexibel – diese Sohle läuft und läuft und läuft... Das Profil sorgt für eine hohe Rutschfestigkeit, auch auf nassen Oberflächen. Das transluzente Sohlenmaterial ist ideal für das Arbeiten auf empfindlichen Böden geeignet.

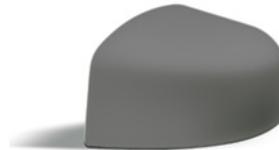

## Stahlkappe

Stahlkappe mit großer Zehenfreiheit für mehr Komfort.



## advanced CELL

Rutschfestes Inlay für ausgezeichnete Dämpfung und Grip auf trockenen und nassen Böden, ermöglicht optimalen Gelenkschutz und maximiert die Stabilität des Fußes



## Bounce Zwischensohle

Im PU-Material der BOUNCE Zwischensohle ist eine erheblich höhere Anzahl kleiner Luftbläschen eingeschlossen als in herkömmlichen PU-Zwischensohlen, die für eine optimale Dämpfung des gesamten Fußes sorgen und gleichzeitig eine deutliche Gewichtsersparnis bringen.



## evercushion® pro ESD

Das weiche PU-Material dieser Einlegesohle bietet optimale Dämpfung vom Auftreten bis zum Ende der Bewegung und entlastet so die Druckzonen. Feine Perforationen im vorderen Sohlenbereich sorgen für eine gute Ventilation. Elektrostatische Aufladungen werden vom Körper abgeleitet.



## Obermaterial

Geöltes Nubukleder hat einen ähnlich samtigen Charakter wie Nubukleder, ist jedoch geschmeidiger und bietet noch mehr Schutz vor eindringender Nässe. Zudem beugt es auch bei geringer Pflege vorzeitiger Alterung vor.