


Datenblatt

Telefonkabel 8-adrig flach Schwarz

Nennquerschnitt in mm ² :	8 x 0,12
Widerstand R20 max. mΩ /m:	
Anzahl der Einzeldrähte:	7 x 0,15
Durchmesser der Einzeldrähte max:	0,908 ± 0,1
Aussendurchmesser (Richtwert):	2,40 x 8,40
Aussendurchmesser min:	2,20 x 8,30
Aussendurchmesser max:	2,50 x 8,60
Nennstrom: (A)	
Shore Härte:	86
Temperaturbereich:	-40°C bis +90°C
Kupferzahl kg/km:	9,6

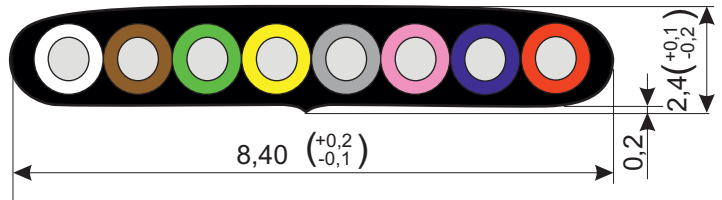

Richtlinien 2003/11/EG, 2002/96/EG und 2002/95/EG

hiermit bestätigen wir, dass in unseren als "bleifrei" deklarierten PVC-Compounds weder:

Blei/Bleiverbindungen,
Cadmium/Cadmiumverbindungen,
Chrom(VI)verbindungen,
Polybromierte Biphenyle und polybromierte Diphenylether,
Quecksilber/Quecksilberverbindungen,
Arsen/Arsenverbindungen,
cancerogene Aminokomponenten,
Beryllium/Berylliumverbindungen,
Dimethylformamid,
künstliche Mineralfasern, die als cancerogen eingestuft sind,
radioaktive Substanzen,
Selen/Selenverbindungen,
Chlorparaffine
noch FCKW

enthalten sind.

Alle eingesetzten Materialien sind ROHS - konform.