



## Big button DECT Phone

### Kombi-Set aus schnurgebundenem Telefon mit integriertem Anrufbeantworter plus Schnurlostelefon mit vielen Komfort-funktionen zum besseren Hören und Sehen

#### Funktionen:

- DECT Schnurlostelefon mit integriertem Anrufbeantworter
- GAP Standard zum Betrieb mit bis zu 5 Mobilteilen je Basis

#### Mobilteil:

- Extra großes Punkt-Matrix LC Display, 96x64 Dot (2 Zeilen Zahlen und Buchstaben und 1 Zeile Symbole) mit Hintergrund-beleuchtung
- Beleuchtete Tastatur
- LED Rufanzeige
- Empfangslautstärke am Mobilteil regelbar bis max. 30 dB
- Extra laut einstellbare Lautstärke des Klingeltons >80 dB
- Klangeinstellung Tief/Mittel/Hoch
- Rufnummernanzeige (CLIP) mit Speicherung der letzten 15 eingegangenen Rufnummern
- Telefonbuch mit bis zu 100 Einträgen von Namen und Nummern
- 10 verschiedene Klingeltöne am Mobilteil (inkl. 5 polytone)
- Displayanzeige in 6 Sprachen: DE, GB, FR, NL, ES und IT
- Bis zu 100 Stunden Stand-By-Betrieb
- Bis zu 10 Stunden Dauergespräch
- 2 Direktwahlspeichertasten am Mobilteil (M1/M2)
- Optische und akustische Batterie-Leer-Warnung
- Nebenstellentauglich

#### Basis mit integriertem Anrufbeantworter:

- Anrufbeantworter mit extra großen Tasten
- Bis zu 15 Minuten Aufzeichnungszeit für eingehende Nachrichten
- Ansage von Tag und Zeit eingehender Nachrichten
- 2-stelliger LED-Nachrichtenzähler
- Fernabfrage
- Memo-Aufzeichnung
- Paging Funktion (Suchen des Mobilteils)
- Klingeltöne an der Basis regelbar in 5 Lautstärkestufen und abschaltbar



optical  
Alarm

Optischer Alarm eingehender Anrufe



Hörgerätekompatibler Empfang



direct memory  
numbers

2 Direktwahlnummern



answering  
machine  
integrated


Integrierter Anrufbeantworter



ECO Mode

ECO Mode

#### Inhalt

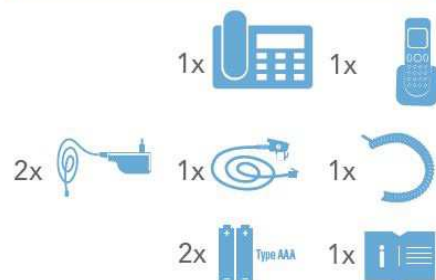

Garantie 24 Monate

EAN No.: 4250711 906375

Order No.: 906375

Verpackungseinheit 4 Stück

Abbildung ähnlich – Technische Daten, Ausstattung und Design unterliegen ständigen technischen Fortschritt und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern – Irrtümer vorbehalten