

USB Aluminium Steckdosenleiste 4+1-fach

Art-Nr.: 0600x0a052031 (1,5 m Zul.)

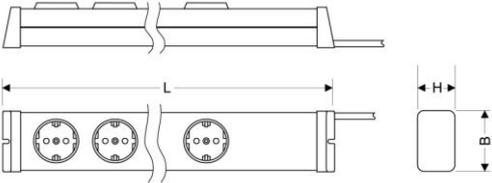


Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)
Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit
2-fach USB Charger 5V DC, max. 2,1A



USB Aluminium Steckdosenleiste 4+1-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V ~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F USB: 2-fach Charger, max. 2,1 A Schutzart: IP20		  
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0600x0a052031 (1,5m Zul.) EAN 401209600361 8 VPE 10		394 x 65 x 43 mm Abmessung (L x B x H) 388 mm Befestigungsmaß