

Smart WiFi Video-Türtelefon TX-82

Video-Türtelefon mit WiFi-Aussenkamera & Türöffnerfunktion



HD Camera 720P with CMOS Sensor /
HD Kamera 720P mit CMOS Sensor



Monitoring Entrance Areas /
Überwachung von Eingangsbereichen



Real Time Video Recording /
Echtzeit-Videoaufnahme



Picture Snapshot Function /
Foto-Schnappschussaufnahme



Live preview via mobile phone /
Live-Bild via Mobiltelefon



Unlock door by RFID/NFC Chip or APP /
Türöffnung via RFID/NFC Chip oder APP



Viewing Angle 120° horizontal & 105° vertical /
Sichtwinkel 120° horizontal & 105° vertikal



Night Vision Function /
Nachtsichtfunktion



Push Notice via APP by door ring &
tamper alarm signal /
Push-Nachricht via APP bei Türklingel &
Sabotage-Alarmsignal




Supports 2-Way Communication /
Gegensprechanlage



Storage on MicroSD Card /
Speicherung auf MicroSD Karte



IP65 Waterjet & Dust Protection /
IP65 Strahlwasser- & Staubschutz

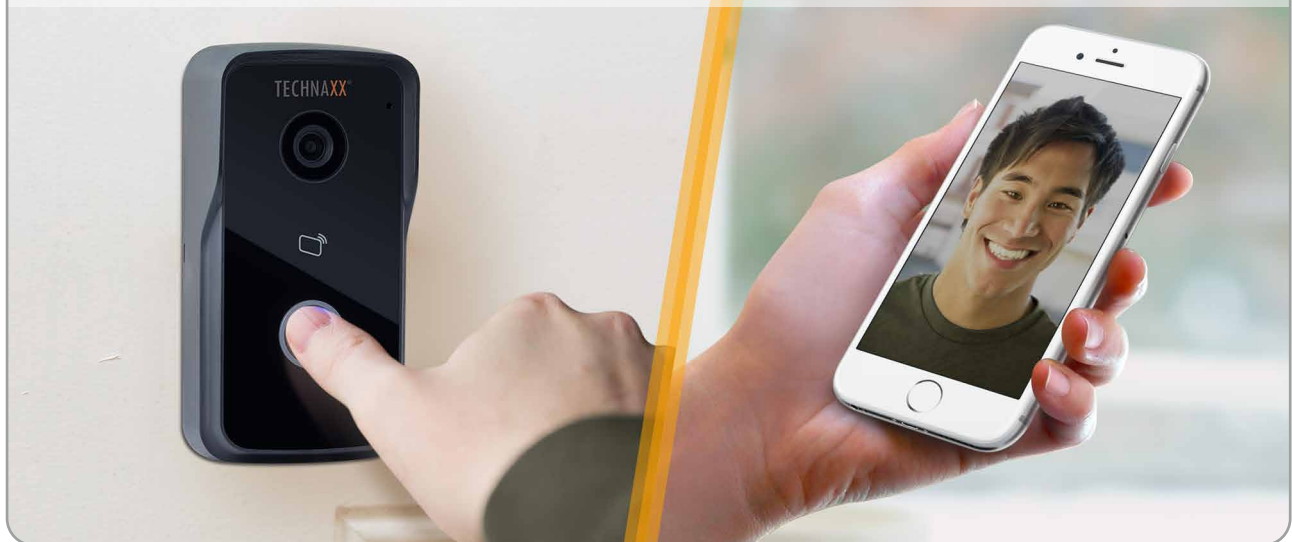

- 1/4" CMOS Kamera Sensor HD mit 1 Megapixel
- Echtzeit-Video HD 720P über APP
- Videoauflösung 1280x720
- Sichtwinkel 125° horizontal & 105° vertikal
- Nachtsichtfunktion ~1-2m mit IR-Cut Filter
- Push Nachricht via APP bei Türklingel & Sabotage-Alarmsignal
- Gegensprechfunktion über kostenfreie iOS & Android APP
- Eingebautes Mikrofon & eingebauter Lautsprecher
- Unterstützt Chipkarte (RFID/NFC) zum Öffnen der Eingangstür
- Verbindung über WiFi oder Netzwerkkabel
- Besucherliste mit Datum und Uhrzeit
- Unterstützt MicroSD Karten bis zu 32GB
- IP65 Kameraschutzklasse (Strahlwasser- & Staubschutz)

Technische Spezifikationen:

- Unterstützt IEEE802.11b/g/n Funkprotokoll
- Objektiv 2,2mm; Sichtwinkel 125° horizontal & 105° vertikal
- H.264 Standard Video Kompression
- Audio Kompression G.711 (Eingabe, Ausgabe, Gespräch)
- Kommunikationsschnittstelle: 1x RS485 10M/100Mbps selbstanpassendes LAN, unterstützt WiFi, Protokoll TCP/IP
- Alarm Eingang/Ausgang: 1-Kanal-Entriegelungstaste, 1-Kanal-Türsensor-Rückmeldung / 1-Kanal-Relaisausgang
- Aussensteuerung durch 1 Relais fürs Hauptschloss & 1 erweitertes Zutrittskontrollmodul
- Stromverbrauch im Standby 1W maximal
- Stromverbrauch bei Betrieb 7W maximal
- Externe Stromversorgung DC 12V oder standard PoE (802.3af)
- Empfohlene Montagehöhe 1,4-1,6m / Aufputzmontage
- Betriebsbedingungen: -30°C~+60°C, Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
- Gewicht / Maße: 400g / (L) 13.5 x (W) 7.0 x (H) 3.5cm

Verpackungsinhalt:

- Smart WiFi Videotürtelefon TX-82
- 3x RFID Transponder Chipschlüssel
- Ethernet (LAN) Kabel
- Kabel mit verschiedenen Stromanschlüssen
- Montageklammer
- Schrauben zur Installation
- Wasserfeste Gummikappe
- CD
- Gebrauchsanleitung



4 260358 121598

Artikel-Nr. 4649