


EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG

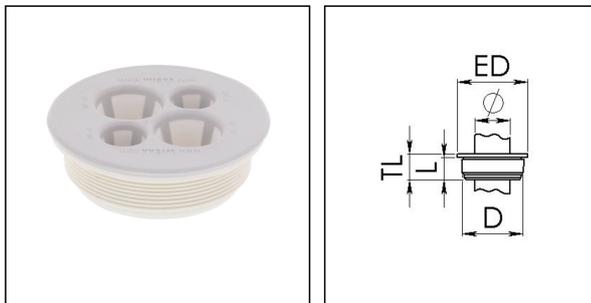

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material	Polypropylen
Material Membrane	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schutzart	IP66
Ø Anschlussgewinde D	32
Länge Anschlussgewinde L	9,5 mm
Ø Kabel min	4 mm
Ø Kabel max	12 mm
Außendurchmesser ED	37 mm
Gesamtlänge TL	12 mm
Ø Bohrung	32,5 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10108616
Typ	EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000451

Zusatzinformation:

- Flammwidrigkeit: UL94-V0
- für Kabeleinführungen 2 x 7-12mm + 2 x 4-8mm

19.04.2017

