


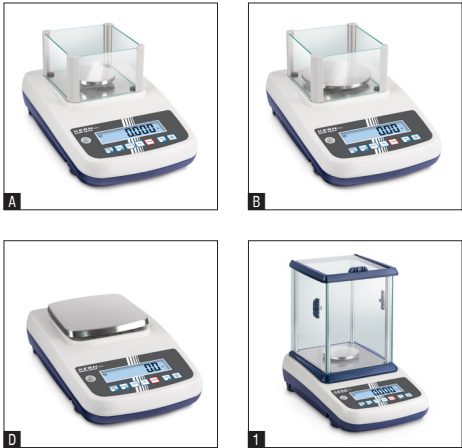

Entdecken Sie weitere Details und
passendes Zubehör online!

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik, optional mit Eichung

Merkmale

- EWJ 600-3/EWJ 6000-2: Die außergewöhnlich hohe Auflösung des Messsystems von 600.000 Punkten sorgt für höchste Genauigkeit bei hohen Wägebereichen
- Breiter Funktionsumfang einschließlich Statistik-, Rezeptur- und Summierungsfunktion
- Wiegen mit Toleranzbereich: Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig

- Kapazitätsanzeige: Eine Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- KERN EWJ/-H/-M: Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker etc.
- Kleiner Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, **B**, abnehmbar, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm
- 1** KERN EWJ 300-3H: Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Wägeraum B×T×H 155×175×217 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
 - A** ø 80 mm
 - B** ø 120 mm
 - C** ø 135 mm, groß abgebildet
 - D** B×T 155×145 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
KERN EWJ: 10 °C/35 °C
KERN EWJ-M: 10 °C/35 °C

STANDARD

EWJ / EWJ-M

EWJ / EWJ-M

EWJ / EWJ-M

EWJ / EWJ-M

EWJ / EWJ-M

EWJ / EWJ-M

OPTION

DAKKS

FACTORY

EWJ-M / EWJ-SM

Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Linearität g	Gesamt- abmessungen B×T×H mm	Wäge- platte	Optionen	
								Eichung	Kalibrierschein
KERN									DAKKS-akkr. KERN
EWJ 300-3H	300	0,001	-	-	± 0,005	220×340×321	A	-	963-127
EWJ 300-3	300	0,001	-	-	± 0,005	220×340×90	A	-	963-127
EWJ 600-3	600	0,001	-	-	± 0,005	220×340×105	B	-	963-103
EWJ 3000-2	3000	0,01	-	-	± 0,05	220×340×105	C	-	963-127
EWJ 6000-2	6000	0,01	-	-	± 0,05	220×340×105	D	-	963-104
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen. Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.									
EWJ 600-2M	600	0,01	0,1	0,5	± 0,03	220×340×90	B	965-216	963-127
EWJ 6000-1M	6000	0,1	1	5	± 0,3	220×340×105	D	965-217	963-128
Varianten ohne Datenschnittstellen									
EWJ 600-2SM	600	0,01	0,1	0,5	± 0,03	220×340×90	B	965-216	963-127
EWJ 6000-1SM	6000	0,1	1	5	± 0,3	220×340×105	D	965-217	963-128