


KERN EWJ600-2M

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik und Eichzulassung [M]

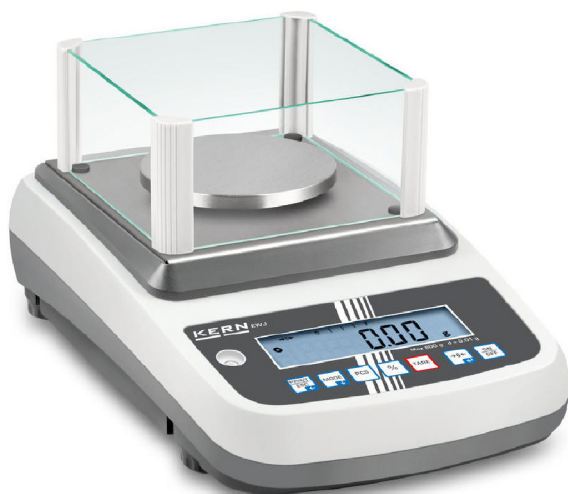

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	60000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	30 mg
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	600 g (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität:	30 mg
Mindestgewicht (USP):	20 g
Reproduzierbarkeit:	10 mg
Wägebereich [Max]:	600 g
Wägeeinheiten:	g
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,650 cm
----------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	II
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	100 mg
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	500 mg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): 20 mg

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): 200 mg

Zählaufösung: 30000

Funktionen

Prozentbestimmung: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 30 °C

Umgebungstemperatur (min.): 15 °C

Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional - intern

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 10 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 15 h

Akkuladezeit: 4 h

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-127

Eichung: 965-216

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 400 x 590 x 430 mm

Bruttogewicht: 6,110 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 3,100 kg

Versandart: Paketdienst

KERN EWJ600-2M



Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik und Eichzulassung [M]

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 220 x 315 x 90 mm

Abmessungen Windschutz (BxTxH): 158 x 143 x 82 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 220 x 315 x 180 mm

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (d): 135

Wägeraum (BxTxH): 145 x 160 x 80 mm