


# KERN BIC3T-3

Hochauflösende Bodenwaage mit 2x3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhältnis

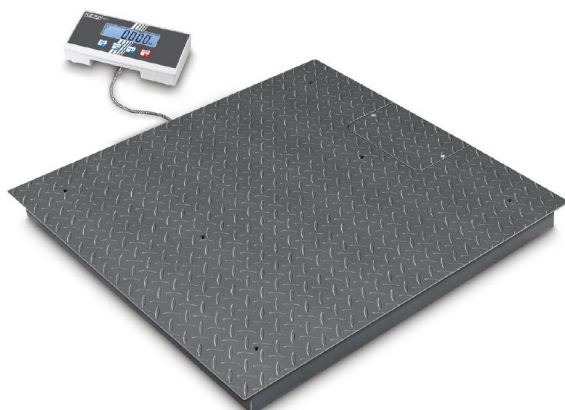

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 g   1000 g
Anwärmzeit:	10 min   10 min
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	2,500 kg   5 kg
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	3000 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1,500 kg   3 kg
Reproduzierbarkeit:	500 g   1000 g
Tarierbereich:	-3000000000 mg
Wägebereich [Max]:	1,500 t   3 t
Wä geeinheiten:	g kg lb oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	60 h
Eingangsspannung:	100 V - 240V AC 50/60Hz 0.3A

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	AUS EURO UK US
-----------------------------------	----------------

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-132
Justage auf Aufstellungsort:	961-252

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Bodenwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1250 x 1550 x 270 mm
---------------------------------	----------------------

Bruttogewicht:	180 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	150 kg
Versandart:	Spedition

## Bauform

Abmessungen (BxTxH):	1200 x 1500 x 108 mm
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	235 x 114 x 51 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1200 x 1500 x 108 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	5 m
Kabellänge Anzeigegerät:	5 m
Libelle:	ja
Wägefläche (BxT):	1200 x 1500 mm