


KERN BIC-A03

Auffahrrampe, Stahl, pulverbeschichtet

KERN

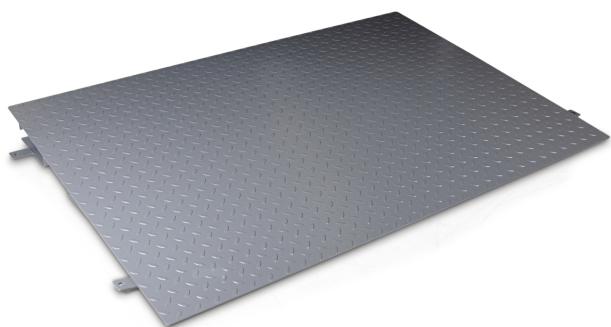

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Auffahrrampe

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	1500×1000×108 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	1500×1000×107 mm
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Material Lastzelle(n)	Stahl
Material	Stahl, pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1608×1608×117 mm
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	60 kg
Bruttogewicht ca.	65 kg
Versandgewicht	65 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761193253
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration