


KERN EWJ3000-2

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik und Eichzulassung [M]

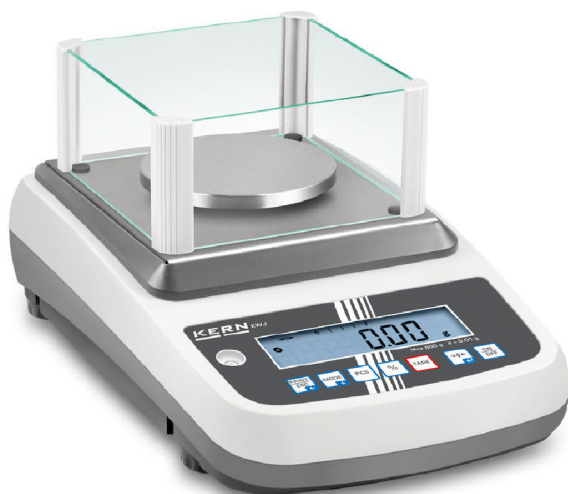

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	15 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	10 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	15 h
Akkuladezeit:	4 h

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US
-----------------------------------	---------------

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-127
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	390 x 280 x 270 mm
Bruttogewicht:	4,120 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,886 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	220 x 315 x 105 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	135

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	300000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	50 mg
Einschwingzeit:	3 s
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität:	50 mg
Mindestgewicht (USP):	40 g
Reproduzierbarkeit:	20 mg
Wägebereich [Max]:	3 kg
Wägeeinheiten:	ct dwt lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw)
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,650 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	20 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	200 mg
Zählaufösung:	150000

Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja