


KERN KFU600V20M

U-Wägebrücke

KERN[®]

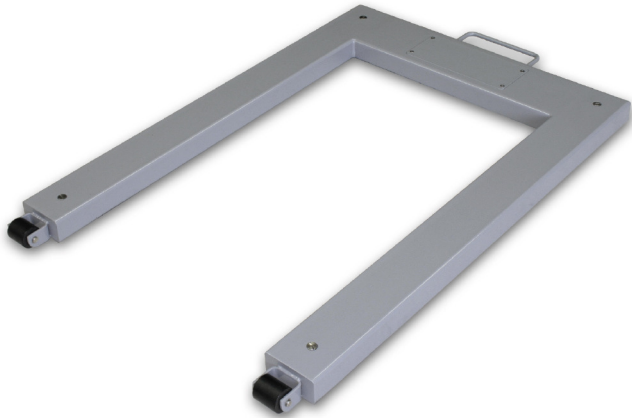

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g
Auflösung (nicht eichfähig):	3000
Wägebereich [Max]:	600 kg

Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	200 g
Mindestlast [Min]:	4 kg

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattform

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	138 x 85 x 28 mm
Bruttogewicht:	84 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	52 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	840 x 1300 x 90 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	5 m
Material der Wägeplatte:	Metall lackiert