

Artikel

Artikelnummer
Modell

20300524
Unterbauleuchte



Form
Hersteller
Marke
Abmessung
Nettogewicht
Sockel
Zolltarifnummer

Unterbauleuchte
Müller-Licht
Müller-Licht
625x63x57 mm
1110 g
G13
94051098900


Elektrische Daten

Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	9 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	9,0 W
Nominelle Lebensdauer	25000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25000 h
Netzfrequenz	50 Hz
Stromstärke	80 mA
Stromart	AC
Leistungsfaktor	0,27
Gewichteter Energieverbrauch	9kWh/1000h
max. Zündzeit	0,5 s
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,90
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	850 lm
Bemessungslichtstrom	850 lm
Nomineller_Halbwertswinkel in Grad	150°
Bemessungs-Lichtausbeute initial	94lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	neutralwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	< 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h	0,80
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0,70
Photometrische Codierung	840 / 608

Lichtspektrum

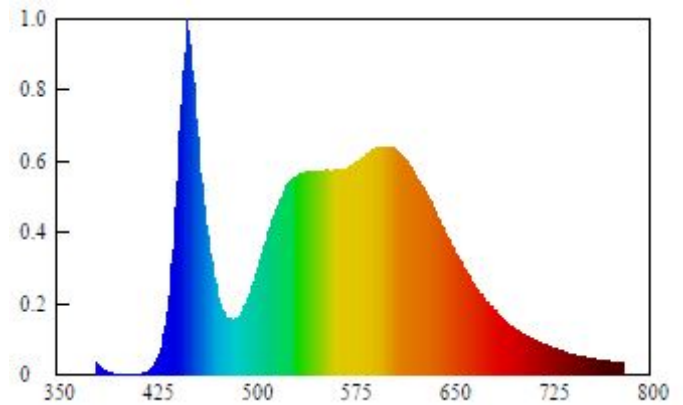

Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart
Warengruppe
Bezeichnung

Box
1
4004894849925
2
4004894851676
8
4004894851683
40
I
LED-Wand- und Deckenleuchten
Prisma 60