

## Artikel

Artikelnummer 20300518  
Modell LED Wand- und Decken



Form Wand- und Decken  
Hersteller Müller-Licht  
Marke MÜLLER-LICHT  
Abmessung 1200x60x60 mm  
Nettogewicht 1241 g  
Gehäusematerial Blech/Aluminium weiß  
Zolltarifnummer 94051098900  
Entsorgungspflichtig



ElektroG


## Elektrische Daten

Betriebsspannung 220-240 V  
Nominelle Leistungsaufnahme 30 W  
Bemessungs-Leistungsaufnahme 30,0 W  
Nominelle Lebensdauer 25.000 h  
Bemessungs-Lebensdauer 25.000 h  
Nominelle Netzfrequenz 50 Hz  
Nominelle Stromstärke 137 mA  
Stromart AC  
Energieeffizienzklasse A+  
Elektr. Leistungsfaktor 0,900  
Gewichteter Energieverbrauch 30kWh/1000h  
Zündzeit 0,2 s  
Schaltzyklen bis Ausfall 12.500 x  
Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5%  
Lebensdauerfaktor 6000h 0,900  
Dimmbarkeit nein

## Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom 2700 lm  
Bemessungslichtstrom 360° 2700 lm  
Nominelle Lichtstärke 600 cd  
Bemessungslichtstärke 600 cd  
Nomineller Halbwertswinkel 160°  
Bemessungs-Halbwertswinkel 160°  
Bemessungs-Lichtausbeute initial 90lm/W  
Farbtemperatur (F) 4000 K  
Lichtfarbe neutralwhite  
Farbwiedergabeindex Ra≥80  
Farbkonsistenz initial 6  
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom 60% < 1s  
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD 0,800  
Lampenlichtstromerhalt NLD 0,700  
Photometrische Codierung 840 / 608

## Lichtspektrum

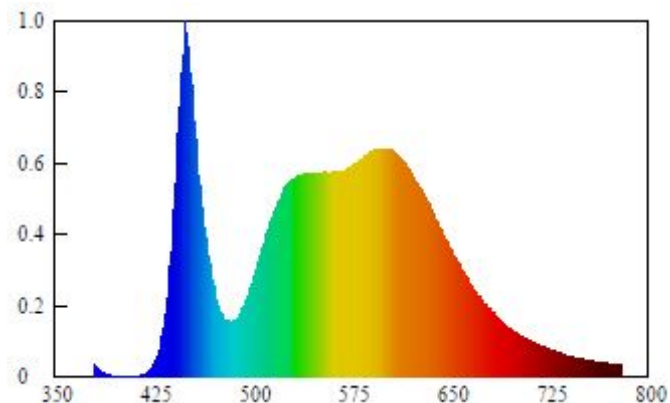

## Verpackung

Verpackungstyp  
 Verpackungseinheit  
 Barcode  
 Innenkarton-Anzahl-VE  
 Innenkarton-Barcode  
 Transportkarton-Anzahl-VE  
 Transportkarton-Barcode  
 IP-Schutzklasse  
 Schutzart  
 Enthält\_eingebaute\_LED-Lampen

Box  
 1  
 4004894849505  
 2  
 0194004894849508300002  
 12  
 0194004894849508300012  
 20  
 I  
 ja

**MÜLLER LICHT** 20300518

---

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**874/2012**

Warengruppe  
 Bezeichnung

LED Wand- und Deckenleuchte  
 Basic 1/120 white