

Artikel

Artikelnummer 20000083
Modell Unterbauleuchte



Form Unterbauleuchte
Hersteller Müller-Licht
Marke Müller-Licht
Abmessung 559x61x26 mm
Nettogewicht 332 g
Gehäusefarbe IR Sensor ON/OFF
Zolltarifnummer 94051098900


Elektrische Daten

Betriebsspannung 220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme 10 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme 10,0 W
Nominelle Lebensdauer 25000 h
Bemessungs-Lebensdauer 25000 h
Netzfrequenz 50/60Hz
Stromstärke 87 mA
Stromart AC
Leistungsfaktor 0,50
Gewichteter Energieverbrauch 11kWh/1000h
max. Zündzeit 0,5 s
Schaltzyklen bis Ausfall 15000
Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5%
Lebensdauerfaktor 6000h 0,90
Dimmbarkeit nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom 580 lm
Bemessungslichtstrom 580 lm
Nomineller_Halbwertswinkel in Grad 100°
Bemessungs-Halbwertswinkel in Grad 100°
Bemessungs-Lichtausbeute initial 58lm/W
Farbtemperatur 3000 K
Lichtfarbe warmwhite
Farbwiedergabeindex Ra≥80
Farbkonsistenz 6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h 0,80
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer 0,70
Photometrische Codierung 830 / 608

Lichtspektrum

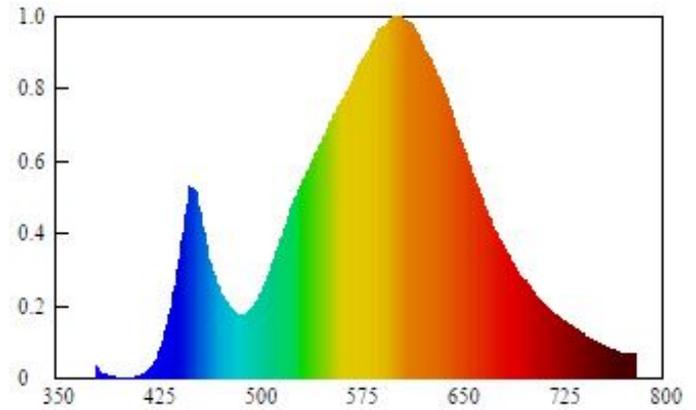

Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart
Enthält eingebaute LED-Lampen
Warengruppe
Bezeichnung

Box
1
4004894851331
2
4004894854486
10
4004894854493
20
II
ja
LED-Unterbauleuchten
Limon Sensor 60 white