



Your Personal Connection


WKK GmbH  
An der Kleinbahn 2  
41334 Nettetal-Kaldenkirchen  
Deutschland

T +49(0)2157 13 89 0  
F +49(0)2157 13 89 99  
E [verkauf@wkk-deutschland.de](mailto:verkauf@wkk-deutschland.de)  
W [www.wkk-deutschland.de](http://www.wkk-deutschland.de)

### Klebesockel für Kabelbinder

Material Sockel : Polyamid 6.6  
Farbe : Natur / Schwarz UV-beständig  
Brandausbreitungsklasse : UL 94 V2 (ohne Kleber)  
Betriebstemperatur : -40°C bis +85°C

Material Kleber : Doppelseitiges Klebeband (PE Schaum) auf Acrylbasis  
Dicke Kleber ( $\pm 0,5$  mm) :  $\sim 1,0$  mm  
Kleber Stärke : 19,5 N/2,5 cm  
Haltekraft : > 75 Std. 1kg/2,5x2,5 cm

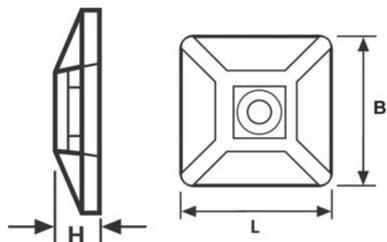

Artikelbezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Ø Befestigungsloch
MB 1212	12,7	12,7	3,2	-
MB 1919	19,0	19,0	4,4	3,5 mm
MB 2828	27,7	27,7	5,7	5,7 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Commerzbank Mönchengladbach  
(BLZ: 310 400 15) Konto: 2995959  
IBAN: DE57 3104 0015 0299 595900  
BIC: COBADEFFXXX

Steuernummer: 11557490292  
Steuernummer Ust-Id Nr.: DE 120501192  
Amtsgericht Krefeld HRB Nr.: 10170

Die Lieferung erfolgt gemäß unseren Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen.