


P

Paulmann



plug & shine

24V-LED-Lichtsystem für faszinierendes Licht im Garten und auf der Terrasse

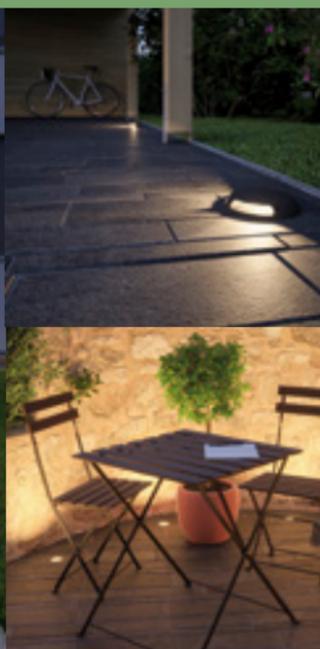



Einfach!

Schritt für Schritt zur perfekten Lichtinstallation.
Ohne Fachkenntnisse!

Sicher!

24V-Gleichspannungssystem bedeutet höchste Sicherheit.
Keine Gefahr für Kind und Tier!

Selber machen!

Einfaches Zusammenstecken und unkomplizierte
Verlegung über oder unter der Erde.

Paulmann Außenbeleuchtung für Stimmung im Garten

Ob Sommer oder Winter – eine gemütliche Atmosphäre auf der Terrasse oder im Garten erweitert unsere vier Wände. An lauen Sommerabenden unterm Sternenzelt sowie an Winterabenden hinter der Wohnzimmerscheibe, die passende Außenbeleuchtung sorgt für ein Wohnlicht rund ums Haus.

Mit dem sicheren Paulmann Stecksystem „plug & shine“ verlegen Sie im 1-2-3 Licht, um Gräser, Büsche und Bäume wie auch dekorative Mauern und Zäune in Szene zu setzen. Gleichzeitig sorgt „plug & shine“ für sichere Beleuchtung an Einfahrten und Wegen.


So einfach geht's!



1. Freie Platzierung der Leuchten
für die ideale Lichtinszenierung.



2. Kabelsystem zusammenstellen
von der Stromquelle bis zur am weitesten entfernten Leuchte. (Max. 50 m)

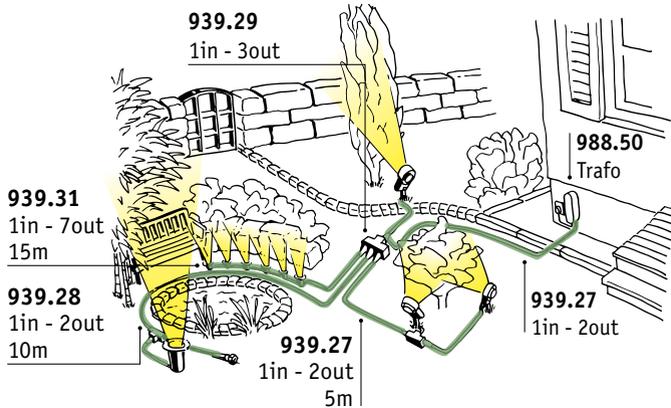


3. Trafo anhand der Gesamtleistung auswählen.



$$2 \times 4W + 2 \times 7W + 2 \times 6W = 34W (> 75W/VA)$$

230/24V, 21 VA max. 21W 988.48	230/24V, 75 VA max. 75W 988.49 ✓	230/24V, 150 VA max. 150W 988.50

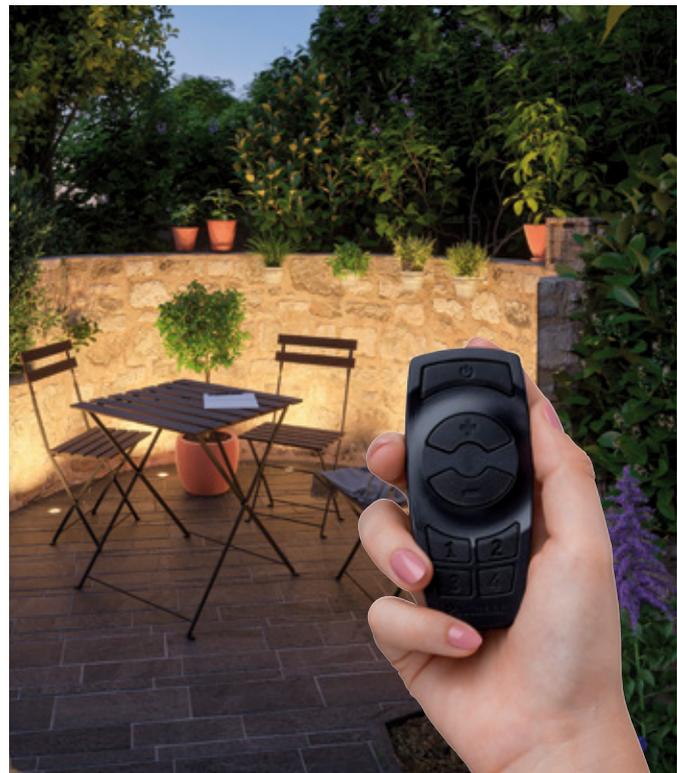

Einfache Lichtsteuerung per Fernbedienung

Die Controller binden Sie in den Kabelstrang ein und dimmen oder schalten alle Leuchten, die dahinter angeschlossen sind. Per Fernbedienung können Sie ganze Gruppen oder einzelne Controller ansteuern.



Plug & Shine Controller mit Fernbedienung

EAN 4000870 180112
180.11

Plug & Shine Controller

EAN 4000870 180105
180.10

P

Paulmann

- 24V Lichtsystem
- LED 30.000h Lebensdauer
- 3000 Kelvin Warmweiße Lichtfarbe



für die optimale **Beleuchtung von Wegen**



Cone A++-A
incl. 1x4,3 W
438 lm
∅592 ø60 ⇄110
∅212 mm

939.13 ∠ 60°
939.14 ∠ 90°

für die **blendfreie Beleuchtung** von Wegen und Einfahrten



Path A++-A
∅155 ø193 mm
incl. 1x3 W
350 lm, ∠ 60°

939.16

incl. 2x3 W
2x350 lm, ∠ 180°
939.17

befahrbare Leuchten für Wege und Einfahrten



Floor A++-A
∅32 ø160 mm
incl. 1x3 W
350 lm, ∠ 60°

939.19

incl. 2x3 W
2x350 lm, ∠ 180°
939.20

für die **optimale Beleuchtung** von Lieblingsplätzen im Garten



Cone A++-A
incl. 1x8,2 W
776 lm
∅856 ø110 mm

939.15

Ausleuchtung von **höheren Bäumen oder Fassaden**



Floor A++-A
incl. 1x6 W
609 lm, ∠ 20°
∅150 ø140 mm

939.07

Spotlight Cone A++-A
incl. 1x6,8 W
667 lm, ∠ 20°
∅420 ø110 mm
939.23

Ausleuchtung von **kleineren Bäumen und Strüchern**



Floor A++-A
incl. 1x6 W
609 lm, ∠ 38°
∅150 ø140 mm

939.08

Spotlight Cone A++-A
incl. 1x6,8 W
667 lm, ∠ 40°
∅420 ø110 mm
939.24

Steckerfertig, für den einfachen Anschluss; auch als Komplettsset



Spot Sting A++-A
incl. 1x6 W
520 lm, ∠ 100°
∅290 ø52 mm

939.34

Spot Sting Set A++-A
incl. 3x6 W
3x520 lm, ∠ 100°
incl. ∅75 VA
936.96

Beleuchtung von **Beet- und Terrassenabgrenzungen**; einfache Montage inkl. Einbauhülse, auch als Set



Floor Mini A++-A
incl. 1x2,5 W
95 lm, ∠ 95°
∅90 ø55 mm

939.51

Floor Mini Set A++-A
incl. 3x2,5 W
3x95 lm, ∠ 95°
incl. ∅21 VA
936.97

für gleichmäßig breite, lichtstarke Beleuchtung; **ideal für Mauern, Hecken, Hauswände**



Floor A++-A
incl. 1x8 W
875 lm, ∠ 115°
∅58 ⇄856 ∅52 mm

939.22

Floor A++-A
incl. 1x8 W
875 lm, ∠ 95°
∅45 ⇄900 ∅54 mm
939.21

für **dekorative Beleuchtung** von Beet- und Terrassenabgrenzungen; einfache Montage durch Befestigungsclammern



Floor A++-A
incl. 1x3 W
100 lm, ∠ 90°
∅30 ø70 mm

939.53

Floor Set A++-A
incl. 3x1,3 W
3x100 lm, ∠ 90°
incl. ∅21 VA
936.92

Plug & Shine Connector

max. 150 W
24 V

939.26 1in-2out ⇄2 m

939.27 1in-2out ⇄5 m

939.28 1in-2out ⇄10 m

939.94 1in-3out ⇄1 m

939.30 1in-5out ⇄10 m

939.31 1in-7out ⇄15 m



939.29 1in-3out




Besuchen Sie uns auf **YouTube!**

www.youtube.com/PaulmannLicht



www.paulmann.com/outdoor

Alle gezeigten Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++, A+, A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

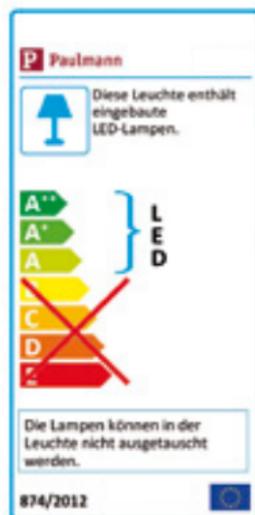

www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany