


LED Vario Plus


- **Moderne und multifunktionelle LED Leuchte**
- **Lichtintensität ist stufenlos dimmbar**
- **4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2700–6400 Kelvin**
- **Mit USB Anschluss (5V 1.2A) zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten**
- **Magnetischer Mobilgeräte-Halter kann bei Bedarf an Fuss befestigt werden**

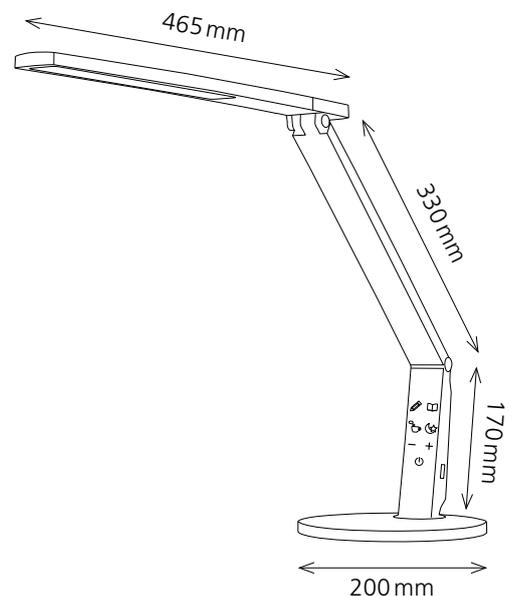

Technische Daten

Leuchtmittel:	LED 10W
Gewichteter Energieverbrauch:	10 kWh/1000 h
Spannung:	Input: AC 100–240V/Output: DC 24V
Lichtstrom:	741 Lumen
Lichtausbeute:	71 Lumen/Watt
Farbtemperatur:	2700–6400 Kelvin
Max. Beleuchtungsstärke:	1700 Lux (Lichtpunkthöhe 40 cm ab Tischoberfläche)
Farbwiedergabeindex (Ra):	87
Brenndauer:	40 000 Stunden
Ausladung:	max. 650 mm
Höhe:	max. 540 mm
Armlänge:	170 mm x 330 mm
Leuchtenfuss:	Ø 200 mm
Leuchtenkopf:	465 mm Länge x 44 mm Breite
Nettogewicht:	1.4 kg
Material:	ABS, Metall
Verpackung:	farbige Verkaufsverpackung

Artikel-Nummer: **h5010667 anthrazit**
h5010668 silber

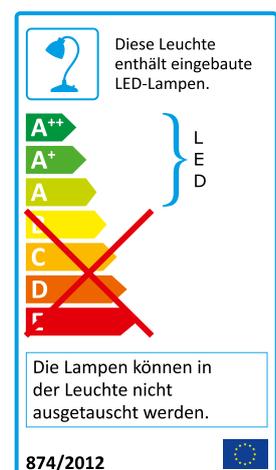

Elektrische und photometrische Daten geprüft durch das Testzentrum „Swiss Alpine Laboratories for Testing of Energy Efficiency“ (S.A.L.T.) an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Chur, Schweiz.