


# PoStep25-32

## Stepper Motor Driver

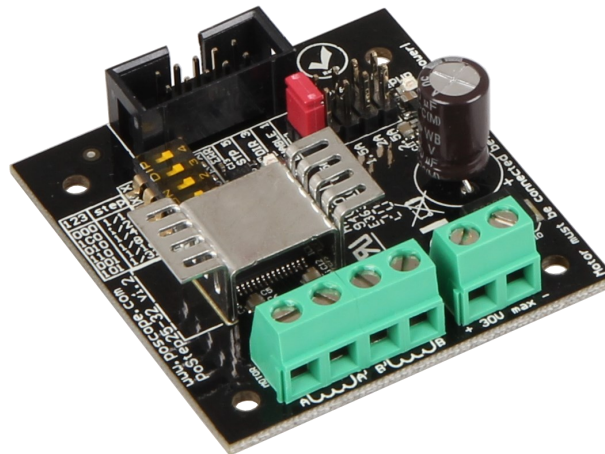

### Technische Daten

<b>Modell</b>	PoStep25-32 Stepper Motor Driver
<b>Artikel Nr.</b>	PoStep25-32
<b>Funktion</b>	Leistungsstarker Schrittmotortreiber zur Implementierung einer intelligenten Schrittmotorsteuerung
<b>Besondere Features</b>	Einfache Stromeinstellung per Jumper „Mixed Decay Mode“ für einen sanfteren Lauf der Motoren LED-Indikatoren zur schnellen Diagnose
<b>Phasenstrom</b>	0,5 - 2,5A
<b>Kompatible Schrittmotoren</b>	Kompatibel mit 4, 6 und 8-Kabel Schrittmotoren mit jeder Spannung
<b>Mikroschritte</b>	Konfigurierbar auf 1, 2, 4, 8, 16, 32 Mikroschritte pro Schritt
<b>Maximale Schrittrate</b>	250 kHz
<b>Eingänge</b>	Kompatibel mit 3,3V und 5V Logik
<b>Betriebstemperatur</b>	0 - 70°C
<b>Spannungsversorgung</b>	10V - 30V (DC)
<b>Abmessungen</b>	50 x 52mm
<b>EAN</b>	4250236815459