
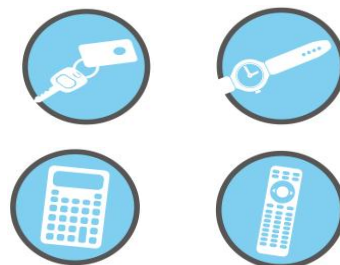


Alkaline
HG Knopfzellensortiment
0% Quecksilber - 0% Kadmium
Modell: 40-tlg.

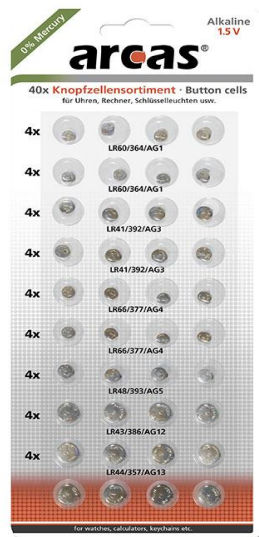

Hauptmerkmale

Arcas Alkaline Knopfzellensortimente erfüllen die neue **EU-Umweltrichtlinie 2013/56/EU**. Der ideale Mix für Haushalt und Beruf. Bestens geeignet für Uhren, Taschenrechner, Spielzeuge, Schlüsselleuchten u. a. Kleinstgeräte.

Spezifikationen

- **Elektrochemisches System**.....
Zink-ManganDioxid
- **Spannung (V)**.....1,5

Batterie-Typ	Nenn Kapazität	Maße
AG1/LR60	13mAh	∅ 6,8mm x 2,15mm
AG3/LR41	33mAh	∅ 7,9mm x 3,6mm
AG4/LR66	20mAh	∅ 6,7mm x 2,45mm
AG5/LR48	56mAh	∅ 7,9mm x 5,4mm
AG12/LR43	110mAh	∅ 11,6mm x 4,2mm
AG13/LR44	140mAh	∅ 11,6mm x 5,4mm