


**Mix**  
**HG Knopfzellensortiment**  
**0% Quecksilber - 0% Kadmium**  
**Modell: 24-tlg.**

**arcas®**

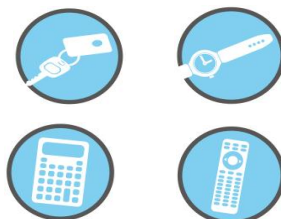

### Hauptmerkmale

Arcas Mix Knopfzellensortiment erfüllen die neue **EU-Umweltrichtlinie 2013/56/EU**. Der ideale Mix für Haushalt und Beruf. Bestens geeignet für Uhren, Taschenrechner, Spielzeuge, Schlüssellichter u. a. Kleinsteräte.

### Spezifikationen

#### ■ Elektrochemisches

**System**.....Zink-Mangan-Dioxid +  
Lithium Mangan

■ **Spannung**.....1,5V / 3V

Batterie-Typ	Nenn Kapazität	Maße
AG1/LR60	13mAh	∅ 6,8mm x 2,15mm
AG3/LR41	33mAh	∅ 7,9mm x 3,6mm
AG4/LR66	20mAh	∅ 6,7mm x 2,45mm
AG5/LR48	56mAh	∅ 7,9mm x 5,4mm
AG8/LR55	42mAh	∅ 11,6mm x 2,15mm
AG10/LR54	70mAh	∅ 11,6mm x 4,2mm
AG12/LR43	110mAh	∅ 11,6mm x 4,2mm
AG13/LR44	140mAh	∅ 11,6mm x 5,4mm
CR1620	90mAh	∅ 16,0mm x 2,0mm
CR2016	75mAh	∅ 20,0mm x 1,6mm
CR2025	150mAh	∅ 20,0mm x 2,5mm
CR2032	210mAh	∅ 20,0mm x 3,2mm