



Kurzschlussbrücken RM 2,54/5,08mm, für 0,635mm Vierkantstifte Mini Jumpers, 2.54/5.08mm Pitch, for 0.635mm Square Pins

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper Alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Gold über Nickel <i>Gold over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>< 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>> 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC <i>500 V AC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A <i>3 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C <i>-40 °C ... +105 °C</i>

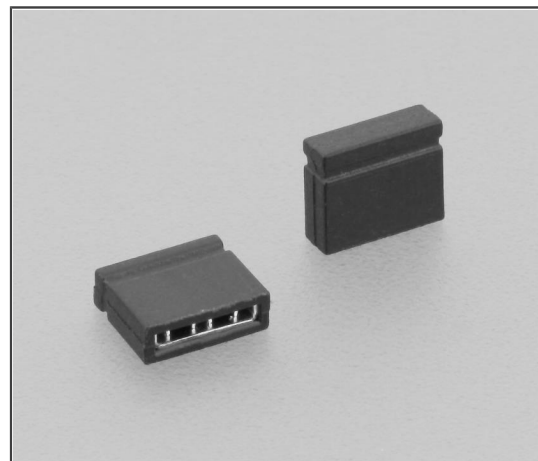

Einsetzbar für Vierkantstifte 0,635mm.
Accept rectangular pins 0.635mm.

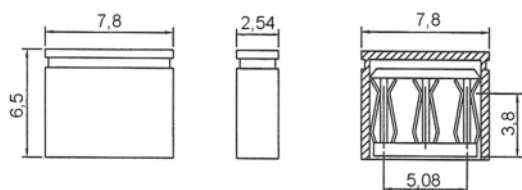
Series
TC-05305
Type
101

101 Geschlossen
Closed

Colour
10

10 Schwarz (andere Farben auf Anfrage)
Black (more colours on request)

Plating
00

00 Kontaktbereich vergoldet
Gold plated contact area