

WOHNKOMFORT
UND SICHERHEIT
DURCH INTELLIGENTE
ROLLADENSTEUERUNG


Rolladenaktor für Markenschalter

HmIP-BROLL-2

Der Rolladenaktor von Homematic IP macht die Steuerung von elektrischen Rollläden smart. Die unsichtbare Unterputzlösung lässt sich flexibel nachrüsten. So können vorhandene Schalterserien einfach weiter verwendet werden. Anschließend lassen sich die Rollläden komfortabel per Smartphone, vollautomatisch per Zeitprofil oder wie gewohnt manuell per Taster steuern.



homematic **IP**
Smart wohnen. einfach komfortabel

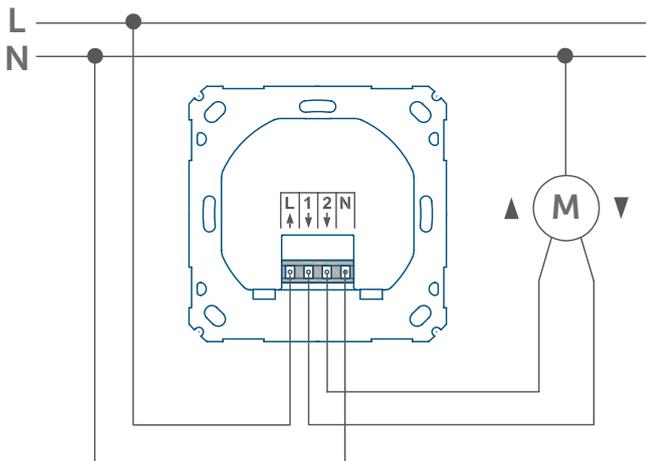

Für die Installation ist ein Neutraleiter notwendig.

SMARTE STEUERUNG ZU JEDER TAGESZEIT

Für jeden Zweck eine individuelle Bedienmöglichkeit: Durch einstellbare Zeitprofile fahren Rollläden oder Markisen automatisch hoch oder runter und lassen sich so an die Tagesabläufe der Bewohner oder an Wetterverhältnisse anpassen. über

Die Steuerung erfolgt flexibel per Smartphone, über Funk-Taster oder Fernbedienungen, über die vorhandene Schalterserie oder bequem per Sprachsteuerung.

ROLLADENSTEUERUNG NACH SONNENSTAND

Entspanntes Aufwachen in den Morgenstunden oder eine Sicherung des Zuhauses in der Dämmerung: Rollläden können automatisch in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert werden. Der intelligente Wärmeschutz verhindert ein Überhitzen der Räume im Sommer durch automatische Beschattung.

UNSICHTBAR INSTALLIERT IM VORHANDENEN DESIGN

Integration in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen. Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar (eine Übersicht der kompatiblen Hersteller steht unter www.homematic-ip.com zur Verfügung).

ERHÖHTE SICHERHEIT

Automatisches Herunterfahren bei Dunkelheit oder Abwesenheit sichert Fenster und Türen im Zuhause und kann gleichzeitig Anwesenheit suggerieren.

EINFACH LOSLEGEN

Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Kalibrierfahrt über die App. Kompakte Bauform ermöglicht den Einbau in Standard-Unterputzdosen. Geeignet für alle gängigen Rohmotoren.



TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Max. Schaltleistung	500 VA
Lastart	Motorlast
Relais	1x Wechsler, 1x Schließer
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm ²
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm
Gewicht	58 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	220 m

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht kompatibel mit der Zentrale CCU2)
- Partnerlösungen von Drittanbietern

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	151322A0
EAN-Code	4047976513222
Kurzbezeichnung	HmlIP-BROLL-2
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	135,2 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter
Schrauben 3,2 x 15 mm (2x)
Schrauben 3,2 x 25 mm (2x)
Bedienungsanleitung