

COAST

LIGHTS • KNIVES • MULTI-TOOLS

FL75R FOKUSSIERBARE WIEDERAUFLADBARE LED KOPFLAMPE

ANSI FL1 (Li-Poly)	High	Medium	Low
Lumen	530	260	65
Leuchtweite	156m	107m	54m
Leuchtdauer	2h 15min	5h 15min	11h

ANSI FL1 (Alkaline)	High	Medium	Low
Lumen	480	245	65
Leuchtweite	145m	106m	54m
Leuchtdauer	3h 15min	7h 30min	23h



530

LUMENS BRIGHT

ARTIKELNUMMER: 142172

Eigenschaften:

Gewicht: 91g

Features: reflektierendes Kopfband, Helm-Clips

Lieferumfang:

FL75R Kopflampe, 3,7V Li-Poly Akku, 3x AAA Alkaline Batterien, 230V Ladegerät, USB-Ladekabel, Helm-Clips

REFLEKTIERENDES
KOPFBAND



PURE BEAM FOCUS

+ RED

3 LEUCHTSTUFEN



ROTE LEDs



2 separate rote LEDs um die Eigenblendung zu reduzieren.

FLEX CHARGE




Li-Ion Akku, ladbar mit Micro-USB in- oder außerhalb der Lampe.

DUAL POWER



IMMER BEREIT
Funktioniert auch mit 3x AAA Standard Batterien (inkl.) .

PURE BEAM FOCUSING OPTIC

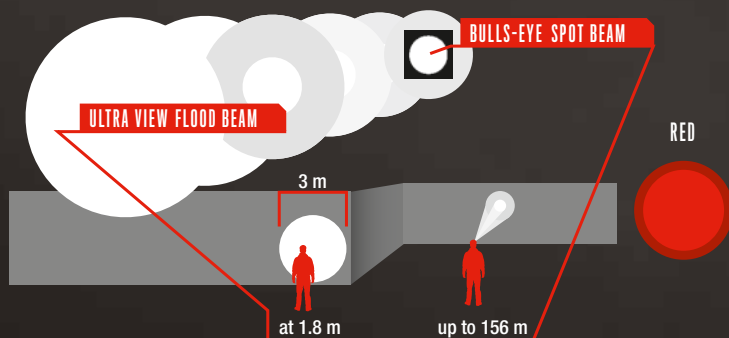

RECHARGEABLE BATTERY PACK

