

Übergabemodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)



VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 14

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356796620

Technische Daten

Maße

Breite	41,9 mm
Höhe	72,1 mm
Tiefe	56 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Max. zul. Betriebsspannung	60 V AC/DC
Max. zulässiger Strom (pro Zweig)	1 A
Polzahl	14
Statusanzeige	Nein
Einbaulage	beliebig

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Feldebene
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 14

Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	Steuerungsebene
Anschlussart	IDC/FLK-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1

Übergabemodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Technische Daten

Anschlussdaten Anschluss 2

Polzahl	14
Rastermaß	2,54 mm

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CSA
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Bemessungsstoßspannung	0,6 kV
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Kaufmännische Daten

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA ®	
Nennspannung UN	125 V

Übergabemodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Approbationen

Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

UL Recognized	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

EAC

ERC

cULus Recognized

Zubehör

Systemkabel

VIP-CAB-FLK14/0,14/0,5M - 2318389



VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M - 2318392



Übergabemodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Zubehör

VIP-CAB-FLK14/0,14/1,5M - 2318402



VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415



VIP-CAB-FLK14/0,14/3,0M - 2318428



VIP-CAB-FLK14/0,14/4,0M - 2318431



VIP-CAB-FLK14/0,14/6,0M - 2318444



VIP-CAB-FLK14-0,14/... - 2318457



Übergabemodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Zubehör

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - 2295729



FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288901



FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288914



FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2288927



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2288930



Übergabemodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Zubehör

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2288943



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2288956



FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2288969



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2288972



FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK - 2290847



FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2290834



Übergabemodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Zubehör

FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK - 2290850



FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2290863



FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299563



FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299576



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



Übergabemodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Zubehör

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2296977



FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2296980



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2297002



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299013



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299026



FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299039



Übergabemodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Zubehör

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299042



FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299055



FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 2305952



FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 2305965



Übergabemodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Zubehör

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 2305978



FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 2305981



FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - 2305994



FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 2304759



FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 2304762



FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 2304717



Übergabemodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Zubehör

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 2306003



FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/KONFEK - 2314011



FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/KONFEK - 2314024



FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK - 2314037



FLK 14-EZ-DR-HF/... - 2314040



Klemmenmarker unbeschriftet

Übergabemodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Zubehör

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Drucksystem


BLUEMARK X1 - 5147777



Zeichnungen

Übergabemodul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Schaltplan

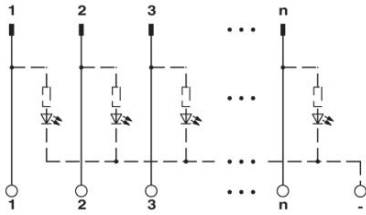

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>