
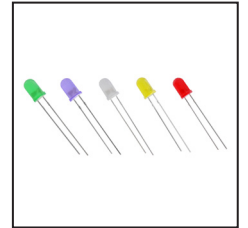


SMD-Leuchtdioden

5 mm, diffus

- Anschluss THR
- Ausführung rund
- Bauform 5 mm
- Linse farbige diffus

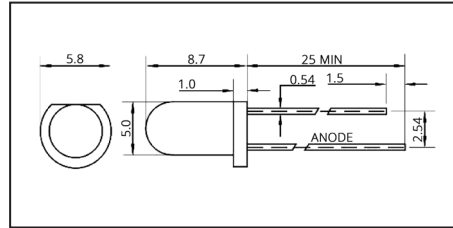

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Farbtemperatur*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1573738	● rot	640 nm	5 - 10 mcd		50 - 60 °	1,8 V - 2,4 V
1573739	● rot	620 - 635 nm	100 - 150 mcd		50 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573740	● rot	620 - 635 nm	200 - 350 mcd		50 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573741	● rot	620 - 635 nm	1000 - 1500 mcd		50 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573742	● rot	620 - 635 nm	2000 - 3000 mcd		50 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1577468	● rot	630 - 640 nm	50 - 100 mcd		50 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573743	● gelb	580 - 595 nm	100 - 150 mcd		50 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573744	● gelb	580 - 595 nm	1000 - 1500 mcd		50 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573745	● gelb	580 - 595 nm	2000 - 3000 mcd		50 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1577388	● gelb	580 - 595 nm	200 - 350 mcd		50 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573746	● grün	565 - 575 nm	25 - 50 mcd		50 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573747	● grün	520 - 530 nm	1500 - 2500 mcd		50 - 60 °	2,9 V - 3,3 V
1573748	● grün	520 - 530 nm	2000 - 4000 mcd		50 - 60 °	2,9 V - 3,3 V
1577389	● grün	565 - 575 nm	100 - 250 mcd		50 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573749	● blau	460 - 470 nm	800 - 1000 mcd		50 - 60 °	2,9 V - 3,3 V
1573750	● blau	460 - 470 nm	2000 - 3500 mcd		50 - 60 °	2,9 V - 3,3 V
1577334	● blau	460 - 470 nm	400 - 600 mcd		50 - 60 °	2,9 V - 3,3 V
1573751	○ weiß		1000 - 2500 mcd	5500 - 6500 K	50 - 60 °	2,9 V - 3,3 V
1573752	○ weiß		2500 - 4500 mcd	5500 - 6500 K	50 - 60 °	2,9 V - 3,3 V
1577469	○ weiß		600 - 800 mcd	5500 - 6500 K	50 - 60 °	2,9 V - 3,3 V

*Betriebsstrom 20 mA