


## Bedrahtete-Leuchtdioden

10 mm, diffus

- Anschluss THR
- Ausführung rund
- Bauform 10 mm
- Linse farbige diffus

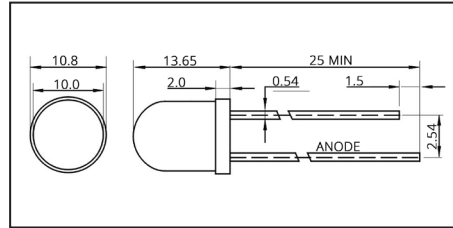

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Farbtemperatur*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1573763	● rot	620 - 635 nm	400 - 700 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1577510	● rot	620 - 635 nm	200 - 450 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1577511	● rot	620 - 635 nm	800 - 1000 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1577336	● rot	620 - 635 nm	1000 - 2500 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573764	● gelb	580 - 595 nm	400 - 700 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1577412	● gelb	580 - 595 nm	200 - 450 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1577413	● gelb	580 - 595 nm	800 - 1000 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1577512	● gelb	580 - 595 nm	1000 - 2500 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573765	● grün	565 - 575 nm	100 - 150 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1577363	● grün	520 - 530 nm	1000 - 2500 mcd		40 - 60 °	2,9 V - 3,3 V
1577364	● grün	520 - 530 nm	2000 - 4500 mcd		40 - 60 °	2,9 V - 3,3 V
1577365	● blau	460 - 470 nm	1000 - 2500 mcd		40 - 60 °	2,9 V - 3,3 V
1573766	● blau	460 - 470 nm	600 - 800 mcd		40 - 60 °	2,9 V - 3,3 V
1577414	○ weiß		2000 - 4500 mcd	5500 - 6500 K	40 - 60 °	2,9 V - 3,3 V
1573767	○ weiß		600 - 800 mcd	5500 - 6500 K	40 - 60 °	2,9 V - 3,3 V

\*Betriebsstrom 20 mA