

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 17 pol. D-Sub


Einsätze für Rundsteckverbinder M23

EPIC® M23 Einsätze 17 polig D-Sub Bandkontakte für die M23 Rundsteckverbinderserie

Info

für D-Sub Bandkontakte

für automatisierte Produktion mit Crimpautomat

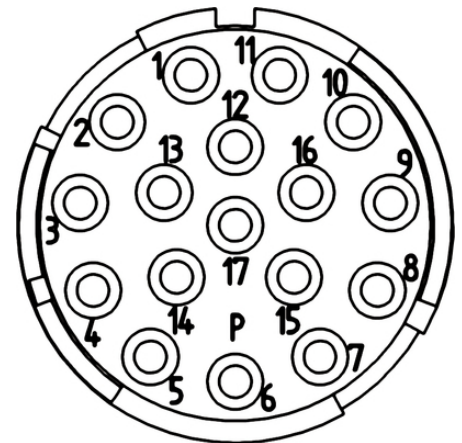

EAC



Zulassungsvielfalt



Robust



Montagezeit



Mechanische Beständigkeit



Gute chemische Beständigkeit



Windenergie



Maschinen- und Anlagenbau

Nutzen

Rationelle Konfektionierung durch den Einsatz von D-Sub-Bandkontakten

Letzte Änderung (06.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 17 pol. D-Sub

Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Apparatebau

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
Bemessungsspannung in V:	gemäß IEC 61984: 50 V
Bemessungsstoßspannung:	0,8 kV
Bemessungsstrom in A:	4 A
Verschmutzungsgrad:	3
Durchgangswiderstand:	< 4 mOhm
Kontakte:	Messing, teilvergoldet
Kontaktzahlen:	17
Leistungsanschluss:	Crimpanschluss: 0,08 - 0,56 mm ²
Steckzyklen:	50
Temperaturbereich:	-25°C bis +125°C

Hinweis

Die Einsätze sind sowohl für Stift- als auch für Buchsenkontakte geeignet. Für eine komplette Verbindung benötigen Sie jeweils ein P-Teil und ein E-Teil. P-Teil = linksdrehend, E-Teil = rechtsdrehend

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.



EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 17 pol. D-Sub

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Einsätze	Polbild
Einsätze 17polig, E-Teil = rechtsdrehend (im Uhrzeigersinn)			
44420128	E-Teil	Unbestückt, für D-Sub Stiftkontakt Crimp (Rolle)	17
44420129	E-Teil	Unbestückt, für D-Sub Stiftkontakt Crimp (Rolle)	17
44420130	E-Teil	Unbestückt, für D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle)	17
44420131	E-Teil	Unbestückt, für D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle)	17
44420133	P-Teil	Unbestückt, für D-Sub Stiftkontakt Crimp (Rolle)	17
44420134	P-Teil	Unbestückt, für D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle)	17
44420135	P-Teil	Unbestückt, für D-Sub Buchsenkontakt Crimp (Rolle)	17

Letzte Änderung (06.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 17 pol. D-Sub

