
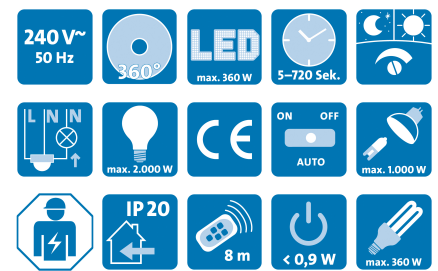


| Art.-Nr. | VE | PG | EAN |
|-----------|----|-----|---|
| 822101028 | 1 | 116 |  4 0082 24 6 124 49 |

INFRAcontrol R 360° UP-Decke IP20 INFRAcontrol Präsenzmelder, Farbe: elektroweiß, UP-Deckenmontage, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 360°, Erfassungsreichweite 12m, Empfohlene Montagehöhe 2,5m, Einstellzeit 5 Sek. - 12 Min. (stufenlos), Dämmerungsschwelle einstellbar 30-300Lux, 3-Draht Gerät für ohmsche und induktive Last, Anschlusswerte: 230VAC, 50Hz, Nennstrom 16A, Glühlampen max. 2.000W, Leuchtstofflampen max. 1.000VA, LED-Lasten geeignet, Energilampen geeignet, Schutzklasse II



| Technische Daten | | 822101028 |
|---|------------------|-----------|
| Ausführung | Präsenzmelder | |
| Montageart | Aufputz | |
| Werkstoff | Kunststoff | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Oberfläche | sonstige | |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend | |
| Farbe | weiß | |
| Schutzart (IP) | IP20 | |
| Spannungsart | AC | |
| Sensortyp | passiv Infrarot | |
| Mit DALI-Schnittstelle | Nein | |
| Konstantlichtregelung | Ja | |
| HLK-Ansteuerung | Nein | |
| Zwangseinschaltung | Ja | |
| Zwangsabschaltung | Ja | |
| Tierschneise | Nein | |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein | |
| Vernetzbar | Nein | |
| Scanwinkel | 360° | |
| Optimale Montagehöhe | 2,5m | |
| Treppenhausüberwachung | Nein | |
| Überbrückungsschalter | Ja | |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6m | |
| Max. Präsenzbereich | 28m ² | |
| Max. Reichweite frontal | 3m | |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 12m | |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein | |
| Fernbedienbar | Ja | |
| Mit Fernbedienung | Nein | |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja | |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja | |



| Technische Daten | 822101028 |
|---------------------------------------|-----------|
| Mit Signaleinheit | Nein |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Transparent | Nein |
| Frequenz | 50Hz |
| Nennspannung | 230V |
| Min. Einschaltdauer | 5s |
| Max. Einschaltdauer | 12min |
| Erfassungswinkel horizontal | 360° |
| Ansprechhelligkeit | 30lx |
| Max. Schaltleistung | 2000W |
| Geeignet für C-Last | Ja |
| Max. Einschaltstrom | 8A |
| Nebenstelleneingang | Nein |
| Alarmfunktion | Nein |
| Höhe | 83mm |
| Durchmesser | 96mm |