


Bedrahtete-Leuchtdioden

5 mm Infrarot

- Anschluss THR
- Ausführung rund
- Bauform 5 mm

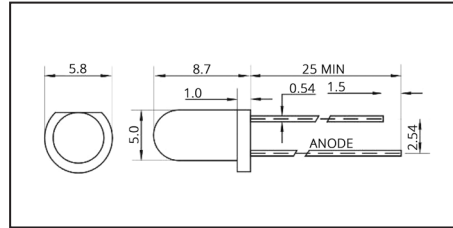

Artkbez:	Linse:	Wellenlänge*:	Strahlstärke*:	Helligkeit*:	Betriebsspannung*:
1577311	wasserklar	940 nm	7 - 12 mW/Sr	30 °	1,2 V - 1,5 V
1577416	blau transparent	940 nm	4 - 12 mW/Sr	30 °	1,2 V - 1,5 V
1577313	wasserklar	940 nm	7 - 15 mW/Sr	30 °	1,2 V - 1,5 V
1577519	blau transparent	940 nm	4 - 15 mW/Sr	30 °	1,2 V - 1,5 V
1577520	wasserklar	940 nm	7 - 20 mW/Sr	30 °	1,2 V - 1,5 V
1577521	blau transparent	940 nm	4 - 20 mW/Sr	30 °	1,2 V - 1,5 V
1577326	wasserklar	850 nm	10 - 40 mW/Sr	30 °	1 V - 1,5 V
1577417	blau transparent	850 nm	10 - 40 mW/Sr	30 °	1 V - 1,5 V

*Betriebsstrom 20 mA