


Datasheet

Item no. 1577340

Bedrahtete-Leuchtdioden

2 x 5 mm, diffus

- Anschluss THR
- Ausführung rechteckig
- Bauform 5 mm
- Linse farbige diffus

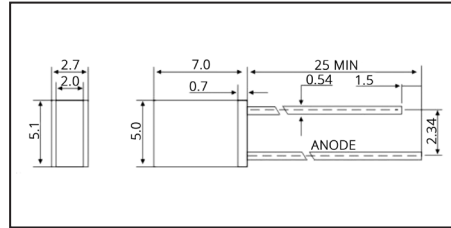

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Farbtemperatur*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1577437	● rot	640 nm	5 - 10 mcd		180 °	1,9 V - 2,3 V
1577438	● rot	630 - 640 nm	10 - 30 mcd		180 °	1,9 V - 2,3 V
1577349	● rot	620 - 635 nm	50 - 100 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577439	● rot	620 - 635 nm	100 - 200 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577370	● rot	620 - 635 nm	200 - 250 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577440	● rot	620 - 635 nm	500 - 1000 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577441	● gelb	580 - 595 nm	50 - 100 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577350	● gelb	580 - 595 nm	100 - 200 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577371	● gelb	580 - 595 nm	200 - 250 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577351	● gelb	580 - 595 nm	500 - 1000 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577340	● grün	565 - 575 nm	10 - 20 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577442	● grün	565 - 575 nm	50 - 100 mcd		120 °	1,9 V - 2,3 V
1577443	● grün	520 - 535 nm	400 - 700 mcd		120 °	2,9 V - 3,3 V
1577352	● grün	520 - 535 nm	1000 - 1500 mcd		120 °	2,9 V - 3,3 V
1577444	● blau	460 - 470 nm	100 - 150 mcd		120 °	2,9 V - 3,3 V
1577445	● blau	460 - 470 nm	400 - 600 mcd		120 °	2,9 V - 3,3 V
1577314	○ weiß		100 - 250 mcd	5500 - 6500 K	120 °	2,9 V - 3,3 V
1577446	○ weiß		1000 - 1500 mcd	5500 - 6500 K	120 °	2,9 V - 3,3 V

*Betriebsstrom 20 mA