


# Datasheet

Item no. 1577341

## SMD-Leuchtdioden

8 mm, klar

- Anschluss THR
- Ausführung rund
- Bauform 8 mm
- Linse wasserklar

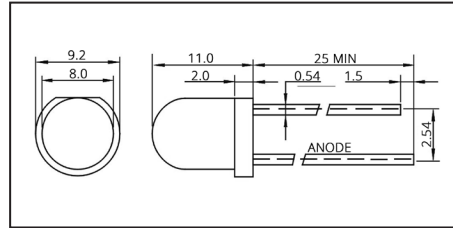

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Farbtemperatur*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1573753	● rot	620 - 635 nm	1500 - 2000 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1577403	● rot	620 - 635 nm	800 - 1200 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1577404	● rot	620 - 635 nm	3000 - 4000 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1577405	● rot	620 - 635 nm	8000 - 9000 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1573754	● gelb	580 - 595 nm	1500 - 2000 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1577500	● gelb	580 - 595 nm	800 - 1200 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1577501	● gelb	580 - 595 nm	3000 - 4000 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1577502	● gelb	580 - 595 nm	8000 - 9000 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1573755	● grün	565 - 575 nm	800 - 1500 mcd		25 °	1,9 V - 2,3 V
1577406	● grün	520 - 530 nm	4000 - 4800 mcd		25 °	2,9 V - 3,5 V
1577503	● grün	520 - 530 nm	8000 - 9600 mcd		25 °	2,9 V - 3,5 V
1577407	● blau	460 - 470 nm	6000 - 6800 mcd		25 °	2,9 V - 3,5 V
1573756	● blau	460 - 470 nm	1500 - 2000 mcd		25 °	2,9 V - 3,5 V
1573757	○ weiß		2000 - 3500 mcd	5500 - 6500 K	25 °	2,9 V - 3,5 V
1577341	○ weiß		10000 - 12000 mcd	5500 - 6500 K	25 °	2,9 V - 3,5 V

\*Betriebsstrom 20 mA