
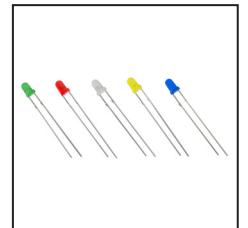


## Bedrahtete-Leuchtdioden

3 mm, diffus

- Anschluss THR
- Ausführung rund
- Bauform 3 mm
- Linse farbige diffus

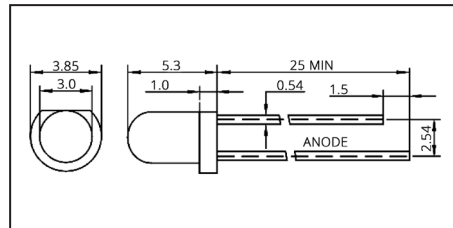

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Farbtemperatur*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1573695	● rot	640 nm	5 - 10 mcd		60 °	1,8 V - 2,4 V
1573696	● rot	620 - 635 nm	200 - 350 mcd		60 °	1,9 V - 2,3 V
1573697	● rot	620 - 635 nm	1000 - 1500 mcd		60 °	1,9 V - 2,3 V
1577456	● rot	620 - 635 nm	50 - 100 mcd		60 °	1,8 V - 2,3 V
1577379	● rot	620 - 635 nm	100 - 150 mcd		60 °	1,9 V - 2,3 V
1577457	● rot	620 - 635 nm	2000 - 3000 mcd		60 °	1,9 V - 2,3 V
1573698	● gelb	580 - 595 nm	100 - 150 mcd		60 °	1,9 V - 2,3 V
1573699	● gelb	580 - 595 nm	1000 - 1500 mcd		60 °	1,9 V - 2,3 V
1577458	● gelb	580 - 595 nm	200 - 350 mcd		60 °	1,9 V - 2,3 V
1577332	● gelb	580 - 595 nm	2000 - 3000 mcd		60 °	1,9 V - 2,3 V
1573700	● grün	565 - 575 nm	25 - 50 mcd		60 °	1,9 V - 2,3 V
1573701	● grün	520 - 530 nm	1500 - 2500 mcd		60 °	2,9 V - 3,3 V
1573702	● grün	520 - 530 nm	2000 - 4000 mcd		60 °	2,9 V - 3,3 V
1577354	● grün	565 - 575 nm	100 - 250 mcd		60 °	1,9 V - 2,3 V
1573703	● blau	460 - 470 nm	2000 - 3500 mcd		60 °	2,9 V - 3,3 V
1577321	● blau	460 - 470 nm	400 - 600 mcd		60 °	2,9 V - 3,3 V
1573704	○ weiß		600 - 800 mcd	5500 - 6500 K	60 °	2,9 V - 3,3 V
1573705	○ weiß		1000 - 2500 mcd	5500 - 6500 K	60 °	2,9 V - 3,3 V
1573706	○ weiß		2500 - 4500 mcd	5500 - 6500 K	60 °	2,9 V - 3,3 V

\*Betriebsstrom 20 mA