
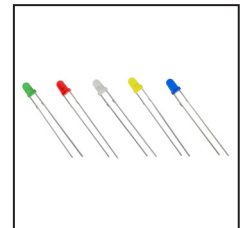


## Bedrahtete-Leuchtdioden

3 mm, diffus

- Anschluss THR
- Ausführung rund
- Bauform 3 mm
- Linse farbige diffus

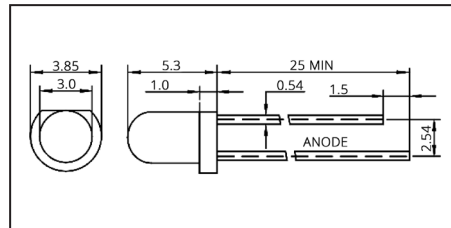

| Artkbez: | Farbe: | Wellenlänge*: | Helligkeit*:    | Farbtemperatur*: | Winkel*: | Betriebsspannung*: |
|----------|--------|---------------|-----------------|------------------|----------|--------------------|
| 1573695  | ● rot  | 640 nm        | 5 - 10 mcd      |                  | 60 °     | 1,8 V - 2,4 V      |
| 1573696  | ● rot  | 620 - 635 nm  | 200 - 350 mcd   |                  | 60 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1573697  | ● rot  | 620 - 635 nm  | 1000 - 1500 mcd |                  | 60 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1577456  | ● rot  | 620 - 635 nm  | 50 - 100 mcd    |                  | 60 °     | 1,8 V - 2,3 V      |
| 1577379  | ● rot  | 620 - 635 nm  | 100 - 150 mcd   |                  | 60 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1577457  | ● rot  | 620 - 635 nm  | 2000 - 3000 mcd |                  | 60 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1573698  | ● gelb | 580 - 595 nm  | 100 - 150 mcd   |                  | 60 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1573699  | ● gelb | 580 - 595 nm  | 1000 - 1500 mcd |                  | 60 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1577458  | ● gelb | 580 - 595 nm  | 200 - 350 mcd   |                  | 60 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1577332  | ● gelb | 580 - 595 nm  | 2000 - 3000 mcd |                  | 60 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1573700  | ● grün | 565 - 575 nm  | 25 - 50 mcd     |                  | 60 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1573701  | ● grün | 520 - 530 nm  | 1500 - 2500 mcd |                  | 60 °     | 2,9 V - 3,3 V      |
| 1573702  | ● grün | 520 - 530 nm  | 2000 - 4000 mcd |                  | 60 °     | 2,9 V - 3,3 V      |
| 1577354  | ● grün | 565 - 575 nm  | 100 - 250 mcd   |                  | 60 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1573703  | ● blau | 460 - 470 nm  | 2000 - 3500 mcd |                  | 60 °     | 2,9 V - 3,3 V      |
| 1577321  | ● blau | 460 - 470 nm  | 400 - 600 mcd   |                  | 60 °     | 2,9 V - 3,3 V      |
| 1573704  | ○ weiß |               | 600 - 800 mcd   | 5500 - 6500 K    | 60 °     | 2,9 V - 3,3 V      |
| 1573705  | ○ weiß |               | 1000 - 2500 mcd | 5500 - 6500 K    | 60 °     | 2,9 V - 3,3 V      |
| 1573706  | ○ weiß |               | 2500 - 4500 mcd | 5500 - 6500 K    | 60 °     | 2,9 V - 3,3 V      |

\*Betriebsstrom 20 mA