


# Datasheet

Item no.

## Bedrahtete-Leuchtdioden

5 mm, klar

- Anschluss THR
- Ausführung rund
- Bauform 5 mm
- Linse wasserklar

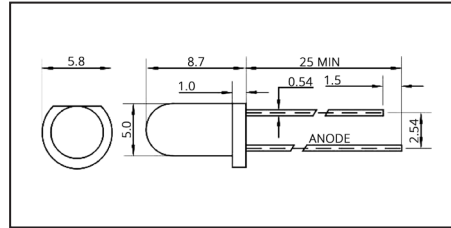

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Farbtemperatur*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1573707	● rot	640 nm	50 - 100 mcd		15 °	1,8 V - 2,4 V
1573708	● rot	620 - 635 nm	600 - 1000 mcd		40 - 60 °	1,8 V - 2,4 V
1573709	● rot	620 - 635 nm	1000 - 2000 mcd		15 °	1,8 V - 2,4 V
1573710	● rot	620 - 635 nm	1200 - 2000 mcd		40 - 60 °	1,8 V - 2,4 V
1573711	● rot	620 - 635 nm	2500 - 3500 mcd		15 °	1,9 V - 2,3 V
1573712	● rot	620 - 635 nm	3000 - 5000 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573713	● rot	620 - 635 nm	5000 - 8000 mcd		15 °	1,9 V - 2,3 V
1573714	● rot	620 - 630 nm	15000 - 20000 mcd		15 °	1,9 V - 2,5 V
1577459	● rot	630 - 640 nm	250 - 400 mcd		15 °	1,9 V - 2,3 V
1577461	● rot	620 - 635 nm	800 - 1500 mcd		25 - 30 °	1,9 V - 2,3 V
1577355	● rot	620 - 635 nm	1000 - 2500 mcd		25 - 30 °	1,9 V - 2,3 V
1577462	● rot	620 - 635 nm	3000 - 5000 mcd		25 - 30 °	1,9 V - 2,3 V
1577463	● rot	620 - 635 nm	8000 - 11000 mcd		25 - 30 °	1,9 V - 2,3 V
1577306	● rot	620 - 635 nm	400 - 800 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1577467	● rot	620 - 635 nm	3000 - 5000 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573715	● gelb	580 - 595 nm	600 - 1000 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573716	● gelb	580 - 595 nm	1000 - 2000 mcd		15 °	1,9 V - 2,3 V
1573717	● gelb	580 - 595 nm	1200 - 2000 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573718	● gelb	580 - 595 nm	2000 - 3500 mcd		15 °	1,9 V - 2,3 V
1573719	● gelb	580 - 595 nm	3000 - 5000 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573720	● gelb	585 - 595 nm	15000 - 20000 mcd		15 °	1,9 V - 2,5 V
1577380	● gelb	580 - 595 nm	5000 - 7000 mcd		15 °	1,9 V - 2,3 V
1577382	● gelb	580 - 595 nm	800 - 1500 mcd		25 - 30 °	1,9 V - 2,3 V
1577383	● gelb	580 - 595 nm	1000 - 2500 mcd		25 - 30 °	1,9 V - 2,3 V
1577331	● gelb	580 - 595 nm	3000 - 5000 mcd		25 - 30 °	1,9 V - 2,3 V
1577464	● gelb	580 - 595 nm	8000 - 11000 mcd		25 - 30 °	1,9 V - 2,3 V
1577387	● gelb	580 - 595 nm	400 - 800 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1577356	● gelb	580 - 595 nm	3000 - 5000 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573721	● grün	565 - 575 nm	600 - 1000 mcd		40 - 60 °	1,9 V - 2,3 V
1573722	● grün	565 - 575 nm	1000 - 2000 mcd		15 °	1,9 V - 2,3 V
1573723	● grün	520 - 530 nm	2000 - 4000 mcd		40 - 60 °	2,9 V - 3,5 V
1573724	● grün	520 - 530 nm	4000 - 6000 mcd		40 - 60 °	2,9 V - 3,5 V
1573725	● grün	520 - 530 nm	5000 - 8000 mcd		15 °	2,9 V - 3,5 V
1573726	● grün	520 - 530 nm	15000 - 20000 mcd		15 °	2,9 V - 3,5 V

\*Betriebsstrom 20 mA


# Datasheet

Item no. 1577383

## Bedrahtete-Leuchtdioden

5 mm, klar

- Anschluss THR
- Ausführung rund
- Bauform 5 mm
- Linse wasserklar

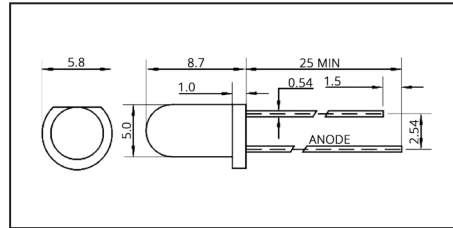

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Farbtemperatur*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1577460	● grün	565 - 575 nm	50 - 100 mcd		15 °	1,9 V - 2,3 V
1577343	● grün	520 - 530 nm	3000 - 5000 mcd		25 - 30 °	2,9 V - 3,5 V
1577465	● grün	520 - 530 nm	8000 - 11000 mcd		25 - 30 °	2,9 V - 3,5 V
1573727	● blau	460 - 470 nm	1000 - 2000 mcd		40 - 60 °	2,9 V - 3,5 V
1573728	● blau	460 - 470 nm	1500 - 2500 mcd		15 °	2,9 V - 3,5 V
1573729	● blau	460 - 470 nm	2700 - 3500 mcd		40 - 60 °	2,9 V - 3,5 V
1573730	● blau	460 - 470 nm	8000 - 10000 mcd		15 °	2,9 V - 3,5 V
1577381	● blau	460 - 470 nm	8000 - 11000 mcd		15 °	2,9 V - 3,3 V
1577384	● blau	460 - 470 nm	800 - 1500 mcd		25 - 30 °	2,9 V - 3,5 V
1577466	● blau	460 - 470 nm	1000 - 2500 mcd		25 - 30 °	2,9 V - 3,5 V
1577357	● blau	460 - 470 nm	800 - 1200 mcd		40 - 60 °	2,9 V - 3,5 V
1573731	○ weiß		1500 - 3000 mcd	5500 - 6500 K	40 - 60 °	2,9 V - 3,5 V
1573732	○ weiß		2700 - 4000 mcd	5500 - 6500 K	40 - 60 °	2,9 V - 3,5 V
1573733	○ weiß		4000 - 6000 mcd	5500 - 6500 K	15 °	2,9 V - 3,5 V
1573734	○ weiß		4500 - 6500 mcd	5500 - 6500 K	40 - 60 °	2,9 V - 3,5 V
1573735	○ weiß		8000 - 11000 mcd	5500 - 6500 K	15 °	2,9 V - 3,5 V
1573736	○ weiß		15000 - 20000 mcd	5500 - 6500 K	15 °	2,9 V - 3,5 V
1573737	○ weiß		20000 - 25000 mcd	5500 - 6500 K	15 °	2,9 V - 3,3 V
1577385	○ weiß		1500 - 3000 mcd	5500 - 6500 K	25 - 30 °	2,9 V - 3,5 V
TC-6309544	○ weiß		10000 - 15000 mcd	5500 - 6500 K	25 - 30 °	2,9 V - 3,5 V

\*Betriebsstrom 20 mA