


# Datasheet

Item no. 1577393

## Bedrahtete-Leuchtdioden

5 mm Helm-Form, klar

- Anschluss THR
- Ausführung Helm-Form
- Bauform 5 mm
- Linse wasserklar

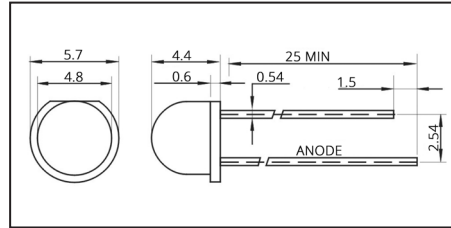

Artkbez:	Farbe:	Wellenlänge*:	Helligkeit*:	Farbtemperatur*:	Winkel*:	Betriebsspannung*:
1577476	● rot	620 - 635 nm	200 - 400 mcd		100 °	1,9 V - 2,3 V
1577477	● rot	620 - 635 nm	500 - 750 mcd		100 °	1,9 V - 2,3 V
1577478	● rot	620 - 635 nm	1000 - 1200 mcd		100 °	1,9 V - 2,3 V
1577393	● gelb	580 - 595 nm	200 - 400 mcd		100 °	1,9 V - 2,3 V
1577479	● gelb	580 - 595 nm	500 - 750 mcd		100 °	1,9 V - 2,3 V
1577358	● gelb	580 - 595 nm	1000 - 1200 mcd		100 °	1,9 V - 2,3 V
1577480	● grün	520 - 535 nm	1200 - 1800 mcd		100 °	2,9 V - 3,3 V
1577481	● grün	520 - 535 nm	1500 - 2000 mcd		100 °	2,9 V - 3,3 V
1577359	● blau	460 - 470 nm	400 - 600 mcd		100 °	2,9 V - 3,3 V
1577482	● blau	460 - 470 nm	1000 - 1200 mcd		100 °	2,9 V - 3,3 V
1577483	○ weiß		400 - 600 mcd	5500 - 6500 K	100 °	2,9 V - 3,3 V
1577394	○ weiß		1500 - 2300 mcd	5500 - 6500 K	100 °	2,9 V - 3,3 V

\*Betriebsstrom 20 mA